

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.710 Steckdosenbox

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG


KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

SZ 2500.710 - Steckdosenbox für Systemleuchte LED

In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.

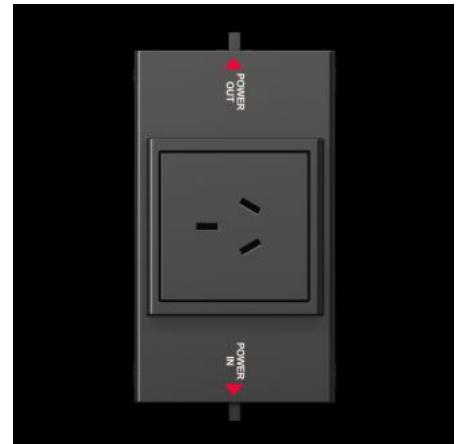

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2500.710 |
| Produktbeschreibung | In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz. |
| Nutzen | Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED Kaskadierbar mit Systemleuchte LED Flexible Montage im ganzen Schrank und am Türrohrrahmen möglich Ergonomische Positionierung der Steckdosenbox an Flächen Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch einfache Anschlusstechnik und Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | RAL 7016 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig |
| Hinweis | Je nach Anwendung ist eine Durchgangsverdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig notwendig |

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Abmessung | Breite: 163 mm Höhe: 68 mm Tiefe: 43,5 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...55 °C |
| Steckdosen | D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |
| Bemessungsbetriebsspannung | 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.26 |
| Bruttogewicht | 0.28 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| EAN | 4028177956896 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung