


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

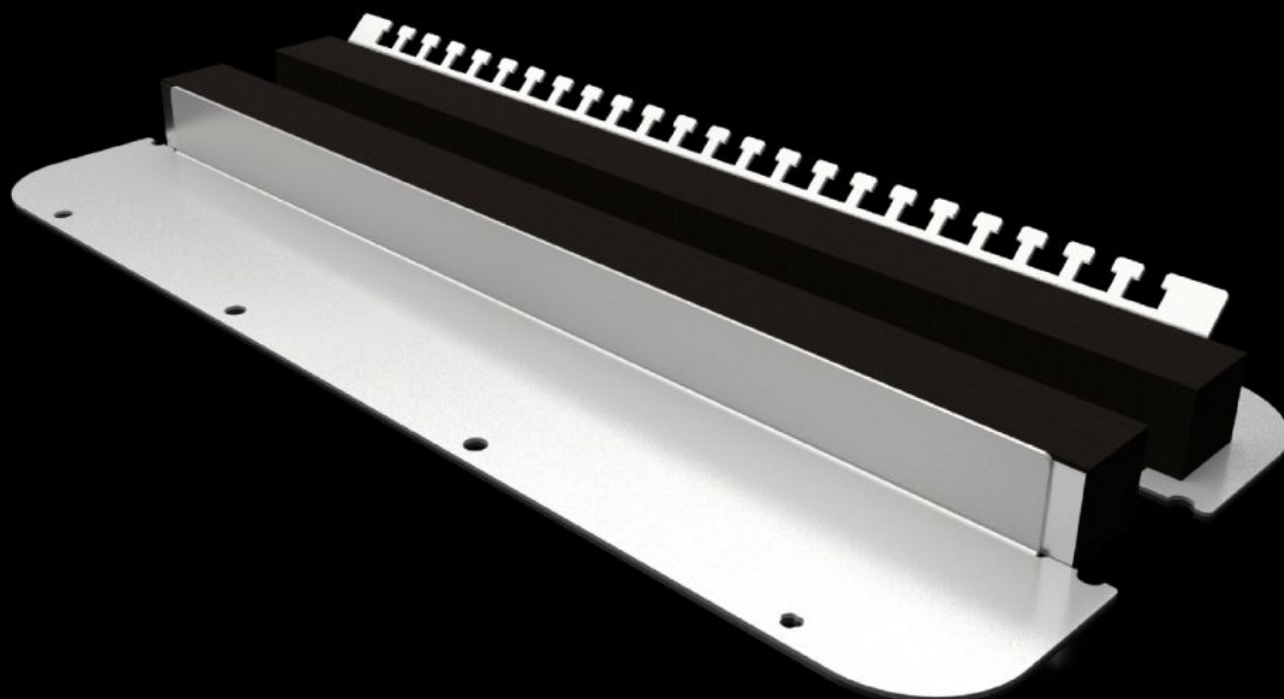

SZ 2563.450

Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil

Stand: 18.08.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2563.450 - Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.450
Ausführung	zweiteilig
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
Abmessung	Breite: 447 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Passend für Artikel-Nr.	1050000 1057000 1100000
Flanschplatte	Größe: 3
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,996 kg
Bruttogewicht	1,046 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 8	EC000211

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeschreibung

SZ Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 447x149 mm, für Flanschplatten Größe 3