

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **SZ 2565.200**

### **Kunststoff-Flanschplatte, modular**

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**


**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SZ 2565.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabdurchführung, modular.

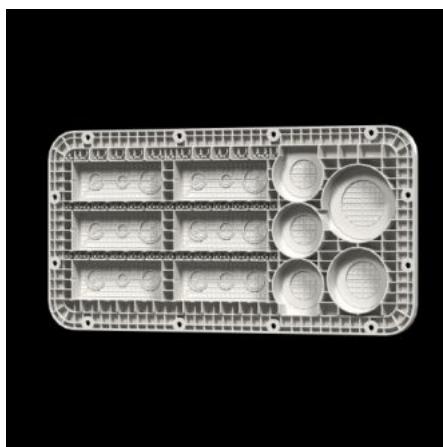

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2565.200
Produktbeschreibung	Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabdurchführung, modular.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anzahl Rechteckausbrüche Information	1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf
Anzahl Rechteckausbrüche	5
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

# Eigenschaften

Anzahl metrischer Vorprägungen	4 x M12 4 x M16 4 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
Abmessung	Breite: 301 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 5
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...80 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Vorprägungen	4 4 4 3 1 1
Metrischer Durchmesser	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.4
Bruttogewicht	0.418
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177938434
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27142421

## Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL - FTTA