
Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.



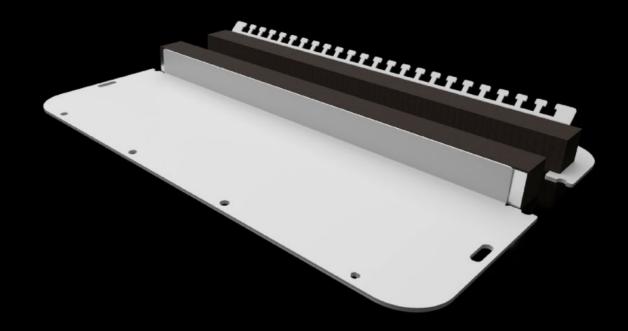

SZ 2567.450

Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2567.450 - Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2567.450
Ausführung	zweiteilig
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den
	jeweiligen Gehäusen
	Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
Abmessung	Breite: 436 mm
	Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Passend für Artikel-Nr.	1260.000
	1339.000
	1360.000
	1376.000
	1059.000
	1091.000
	1116.000
	1261.000
Flanschplatte	Größe: 7
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	1.46
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73079100
EAN	4028177973145
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3