


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

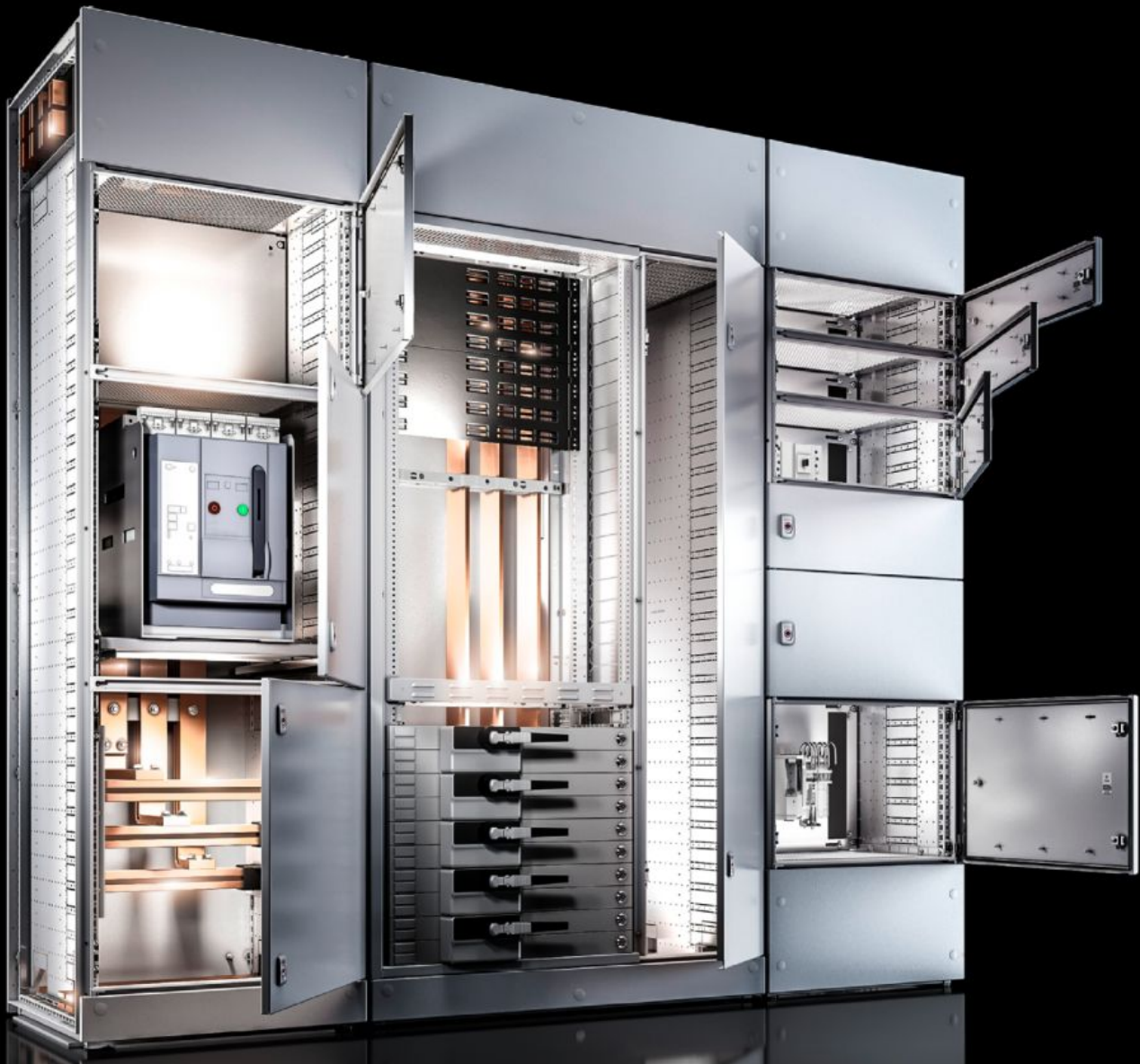

undefined 3010.384

Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Stand: 06.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 3010.384 - Ausschreibungstexte für Systemlösungen

NH-SLSL für 185 mm HSS-System, vertikal Gr. 00 160 A

Eigenschaften

Artikel-Nr.	3010.384
Ausführung	Rückbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung	NH-SLSL für 185 mm HSS-System, vertikal Gr. 00 160 A
EAN	4028177011885

Ausschreibungstext

3010.384 NH-SLSL f. 185 mm HSS-System
/ vertikal Gr. 00 160 A

NH-Sicherungslastschaltleiste 185 mm HSS-System
/ vertikal Gr.00 160 A NH-Sicherungslastschaltleiste für 185 mm
Hauptsammelschienen-System.

1 polige oder 3 polige schaltbare NH-Sicherungslastschaltleiste für das
185mm Hauptsammelschienen-System, als Festeinbautechnik für senkrechte
Montage und erforderlichem Systemzubehör. Kabelabgang auswählbar oben
oder unten. Anschlusstechnik ausführbar als Schraubanschluss,
V-Anschlussklemme Prismenklemme. Geeignete Wandler zur Stromerfassung
integrierbar.

Technische Parameter:
Sicherungsgröße:„NH00
Sicherungseinsatz In (A):„160 A
Pole schaltbar:„1 od. 3 polig
Einbaubreite:„50 mm
Einbauart:„Festeinbautechnik

Einbaulage,,vertikal
Sammelschienensystem Breite,,185 mm
elektronische Sicherungsüberwachung:,,mit / ohne
Kabelabgang auswählbar:,,oben / unten
Kabelanschluss ausführbar mit:,,
Schraubanschluss M8 oder,,Rahmenklemme 10 - 95 mm²
Zusätzliche Anschlussraumabdeckung:,,Ja / Nein
Wandler:,,mit / ohne
Schaltstellungsanzeige mit Mikroschalter,,Ja / Nein

OPTIONEN

Feldvormontage der mechanischen Komponenten
- optionale wie gewählt
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal 9677000 / 9677010 / 9677025 / 9677015
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.....'
angebotene Type:,, '.....'