


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

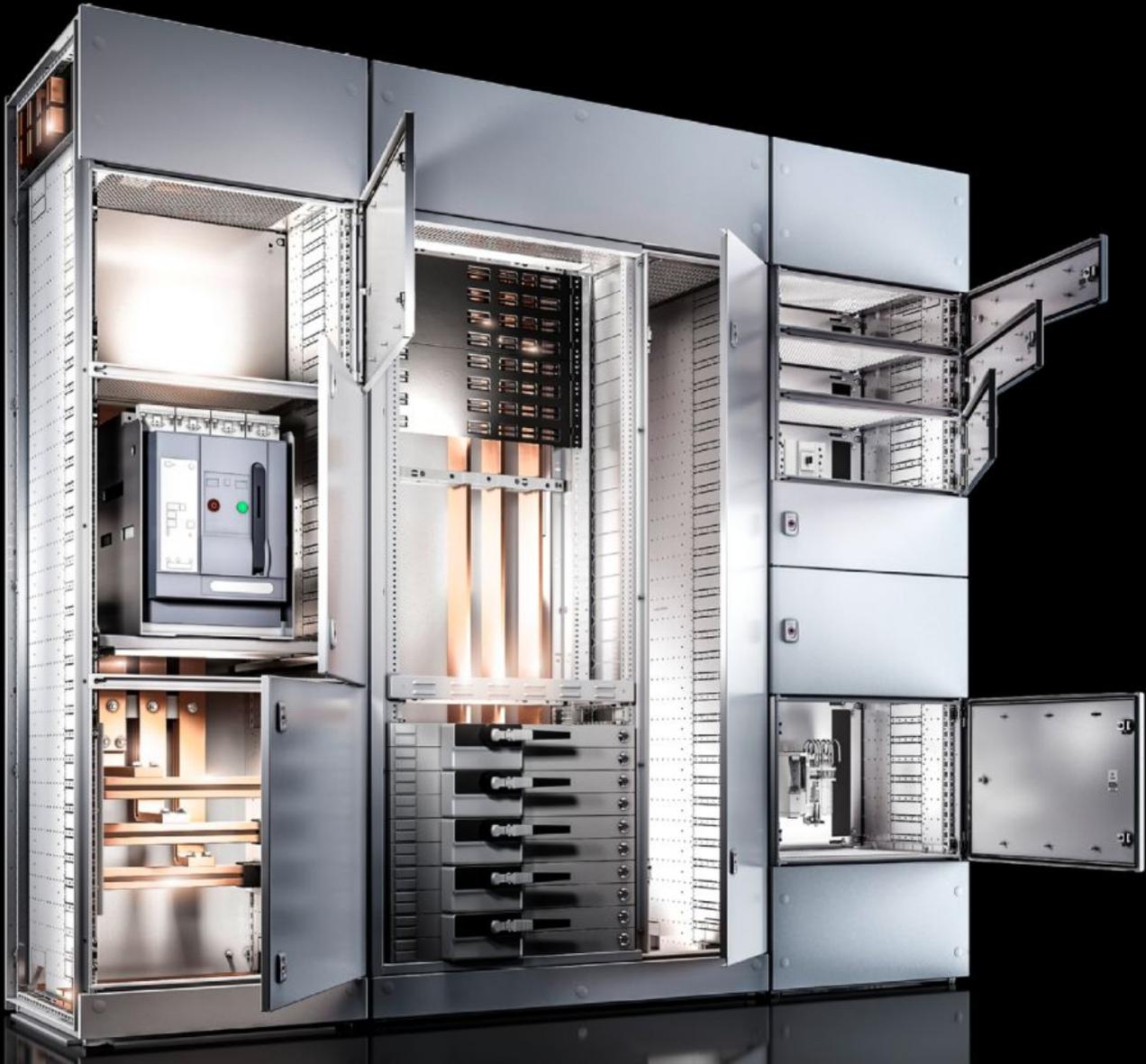

undefined 3010.392 Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Stand: 05.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 3010.392 - Ausschreibungstexte für Systemlösungen

NH-SLSL für 185 mm HSS-System 185mm Doppelunterbrechung, vertikal Gr. 3 630 A

Eigenschaften

Artikel-Nr.	3010.392
Ausführung	Rückbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung	NH-SLSL für 185 mm HSS-System 185mm Doppelunterbrechung, vertikal Gr. 3 630 A
EAN	4028177013162

Ausschreibungstext

3010.392 NH-SLSL f. 185 mm HSS-System 185mm D.U.
/ vertikal Gr. 3 630 A

NH- Sicherheits-Lasttrennschaltleiste mit Doppel-Unterbrechung
/ 185 mm HSS-System vertikal Gr. 3 630 A

NH- Sich.-Lasttrennschaltleiste Doppelunterbrechung vertikal für 185 mm Sammelschienen-system. Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprung-schaltwerk Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung.

3 poliger NH-Sicherungs-lasttrennschalter für Festeinbautechnik für senkrechte Montage und erforderlichem Systemzubehör. Kabelabgang auswählbar oben oder unten. Anschluss-technik ausführbar als Schraubanschluss oder Schellenklemme.

Anschluss-technik ausführbar als Schraubanschluss oder Schellenklemme.

Technische Parameter:

Sicherungsgröße: „NH3

Sicherungseinsatz In (A): „630 A

Pole schaltbar: „3 polig
Einbaubreite: „100 mm
Einbaulage: „vertikal
Sammelschienensystem Breite: „185 mm
Sicherungsüberwachung elektronisch SiÜ: „Ja / Nein
Kabelanschluss: „Schraube M12
oder „Rahmenklemme 70-240 mm²
oder „Rahmenklemme 185-300 mm²
Kabelabgang: „oben / unten
Zusätzliche Anschlussraumabdeckung: „Ja / Nein
Wandler: „mit / ohne
Schaltstellungsanzeige mit Mikroschalter „Ja / Nein

OPTIONEN

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale wie gewählt
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl: „Ja / Nein

Fabrikat: „Rittal 9677360 / 9677365 / 9677380

Typ: „Ri4Power o. glw.

angebotenes Fabrikat: „ '.....'

angebotene Type: „ '.....'