Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






SK 3108.024 Schaltschrank-Innenlüfter

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




SK 3108.024 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten

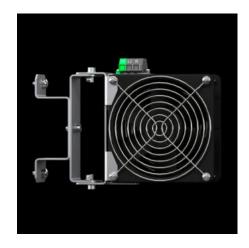



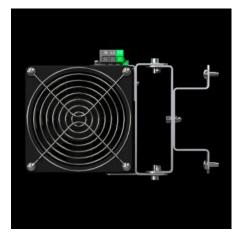

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SK 3108.024 |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich. |
| Lieferumfang | Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V (DC) |
| Nennleistung Pel | Bei DC: 3,5 W |
| Bemessungsstrom max. | Bei DC: 0,15 A |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.8 |
| Bruttogewicht | 0.978 |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| EAN | 4028177220508 |
| ETIM 9 | EC000320 |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| ETIM 8 | EC000320 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3