


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

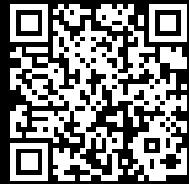

SK 3108.024

Schalschrank-Innenlüfter

Stand: 22.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SK 3108.024 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten

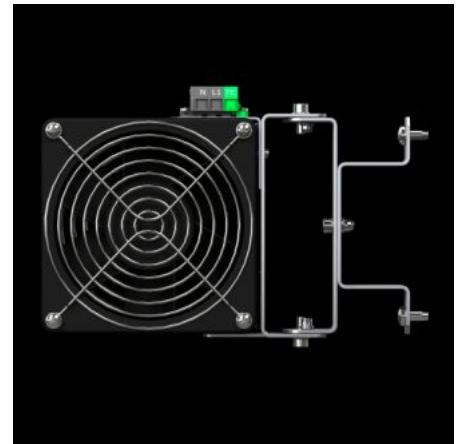

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.024
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett angeschlossene Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Nennleistung Pel	Bei DC: 3,5 W
Bemessungsstrom max.	Bei DC: 0,15 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,978 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Eigenschaften

ECLASS 8.0 27180716

Produktbeschreibung SK Schaltschrank-Innenlüfter, 3,5 W, 24 V (DC)

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung