## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3108.115 Schaltschrank-Innenlüfter

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




#### SK 3108.115 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten





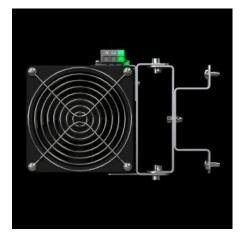

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.115
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 19 W Bei 60 Hz: 18 W
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,24 A Bei 60 Hz: 0,23 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.96
Bruttogewicht	1.136
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177220492

© Rittal 2025

# Eigenschaften

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

# Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3