

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3182.125

Faltenfilter


Stand: 21.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3182.125 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

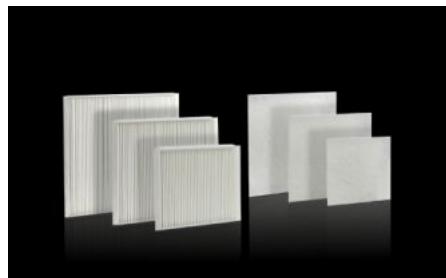

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3182.125
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Abmessung	Breite: 212,5 mm Höhe: 212,5 mm Tiefe: 21 mm
Abmessung Absorbermatte	Breite: 221 mm Höhe: 221 mm Tiefe: 2,9 mm

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Artikel-Nr.	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,35 kg
Bruttogewicht	0,38 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3240./3241.xxx, BHT: 212,5x212,5x21 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------