# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






# SK 3201.050 Vliesfiltermatte

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3201.050 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

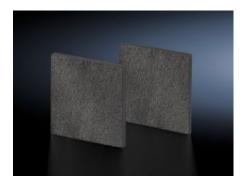



### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3201.050		
Ausführung	für Thermoelectric Cooler		
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.		
Material	Chemiefaser		
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.		
Passend für Artikel-Nr.	3201.200 3201.300		
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 106 mm Tiefe: 8 mm		
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2		
Verpackungseinheit	5 Stück		
Nettogewicht	0.01		
Bruttogewicht	0.014		
Zolltarifnummer	56039390		

© Rittal 2025 2

# Eigenschaften

EAN	4028177598676
E-Number Sweden	E3404569
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Approbationen

Zertifikate	EAC	
Zertimate	L/ (0	

© Rittal 2025 3