


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

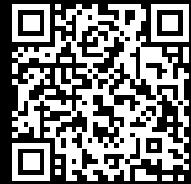

SK 3236.124

Mini-Lüfter

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SK 3236.124 - Mini-Lüfter

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SK 3236.124 |
| Produktbeschreibung | Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen. |
| Lieferumfang | Lüfter Befestigungsschrauben Berührungsschutz |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V (DC) |
| Nennleistung Pel | Bei DC: 1 W |
| Abmessung | Breite: 60 mm Höhe: 60 mm Tiefe: 25,4 mm |
| Hinweis | Elektrischer Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...70 °C |
| Schalldruckpegel | Bei DC: 20 dB(A) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.11 |
| Bruttogewicht | 0.12 |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| EAN | 4028177637603 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approbationen

Approbationen

UR

Erklärungen

Konformitätserklärung