
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



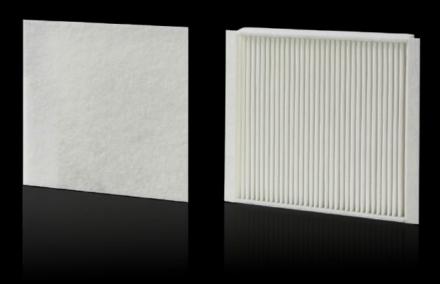

SK 3238.025 Faltenfilter

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3238.025 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3238.025	
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter	
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat Absorbermatte: 100 % Polyester	
Farbe	weiß	
Hinweis	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.	
Passend für Artikel-Nr.	3238.3xx 3238.7xx	
Abmessung	Breite: 114 mm Höhe: 114 mm Tiefe: 14 mm	
Abmessung Absorbermatte	Breite: 120 mm Höhe: 120 mm Tiefe: 2,9 mm	
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter	
Verpackungseinheit	5 Stück	
Nettogewicht	0.1	
Bruttogewicht	0.113	
Zolltarifnummer	56039390	
EAN	4028177969117	

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3