


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

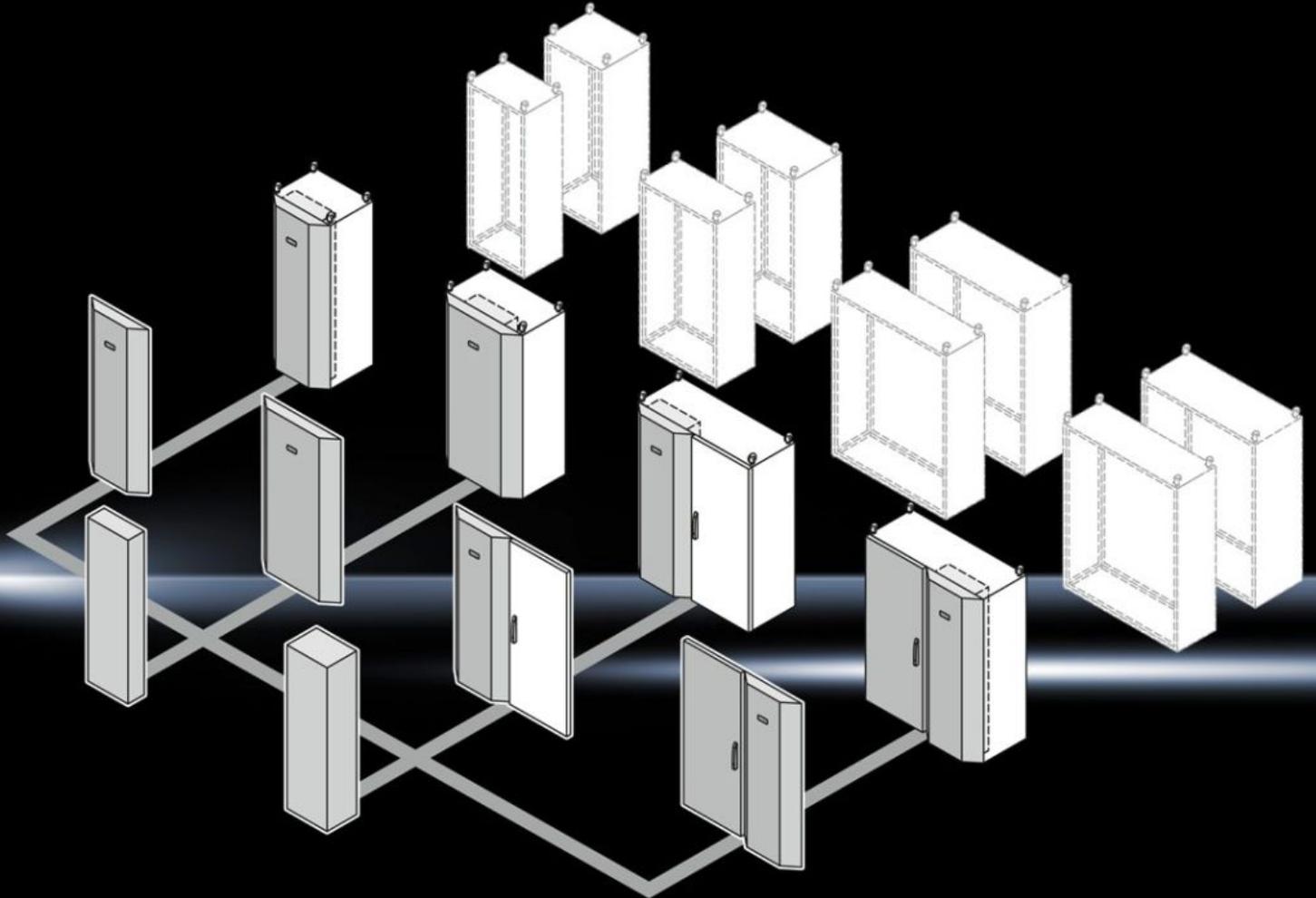

## SK 3300.070

# Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8

Stand: 10.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3300.070 - Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen

Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3300.070
Produktbeschreibung	Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Profiltür ohne vormontiertes Kühlmodul TS 8 Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 110°
Hinweis	Nachfolgende Information gilt für 1200 mm breite TS 8 Schränke Bei Geräteposition „rechts“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die rechte Schaltschrankhälfte plus einer speziellen Schlosstür für die linke Schaltschrankhälfte. Bei Geräteposition „links“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die linke Schaltschrankhälfte. Die vorhandene rechte Schlosstür kann verwendet werden.
Hinweis zur Artikel-Nr.	Türanschlag rechts
Passend für	Gehäusotyp: TS 8: = 800 mm: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	31
Bruttogewicht	35

# Eigenschaften

---

EAN	4028177560116
-----	---------------

---

ECLASS 8.0	27180702
------------	----------

# Approbationen

---

Zertifikate	EAC
-------------	-----