


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

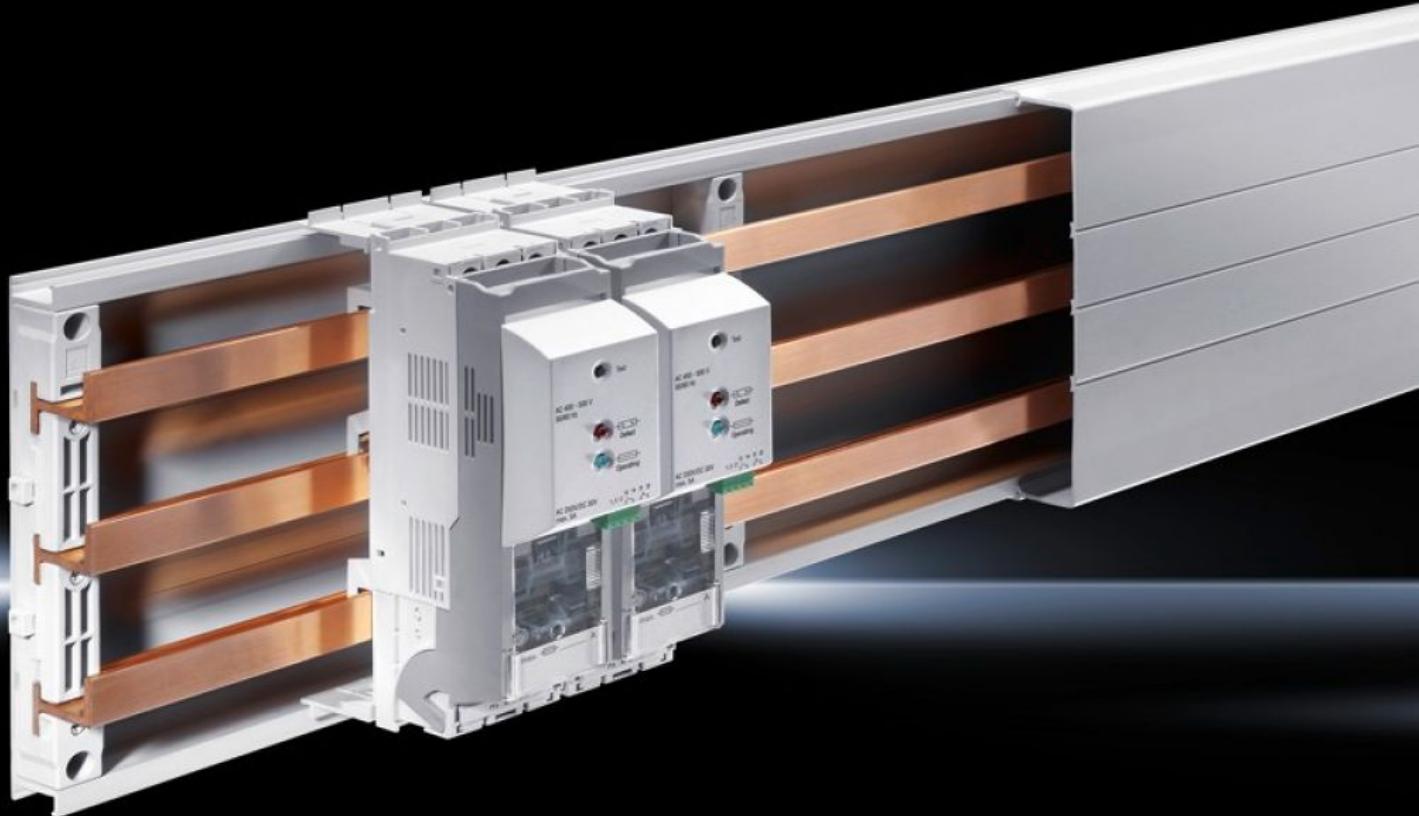

SV 3431.035

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.035 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3431.035
Ausführung	Für 60 mm Sammelschienensysteme
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.	100 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für NH-Größe	000
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 53 mm Höhe: 213 mm
Anschluss von Rundleitern	2,5 - 50 mm ²

Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Polzahl	3-polig
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)	Ja
Querschnitt Rundleiter	2,5 - 50 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.6
Bruttogewicht	0.7
Kupferanteil (kg/Stück)	0.15
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177694125
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---