
# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



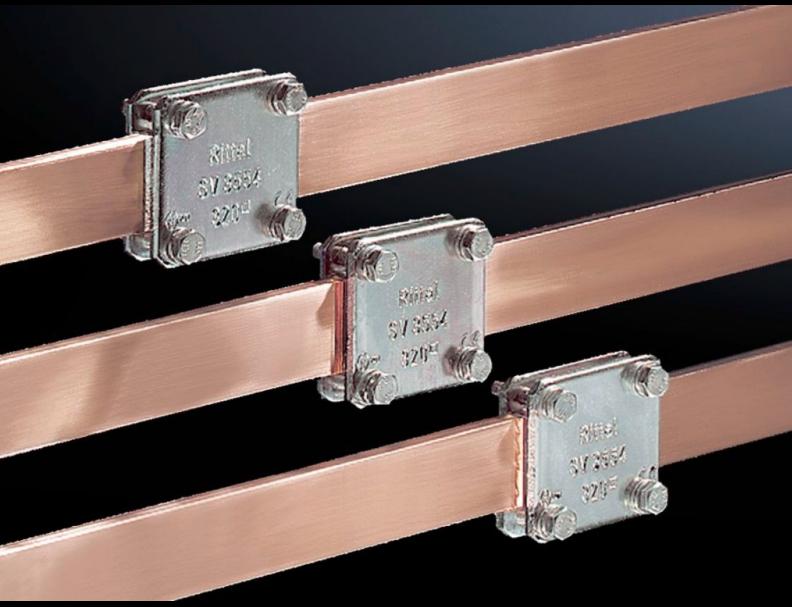

# SV 3554.000 Plattenklemme

Stand: 20.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SV 3554.000 - Plattenklemme

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

# Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3554.000
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	34 x 10 mm
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Passend für Sammelschienen	Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.699
Bruttogewicht	0.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177044234
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# Approbationen

© Rittal 2025

### **Approbationen**

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

### Ausschreibungstext

Plattenklemmen

Plattenklemmen für Sammelschienen 12 x 5 - 30 x 10 mm

Technische Daten

Breite: 55 mm Höhe: 55 mm Anschlussart

Klemmraum lam. Kupferschiene: 34 x 10 mm

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025