
# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



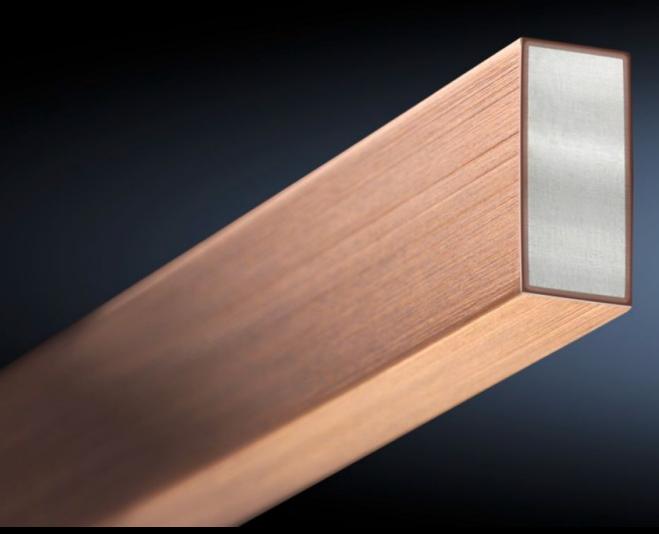


# SV 3585.020 Sammelschiene CUPONAL

Stand: 22.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SV 3585.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.

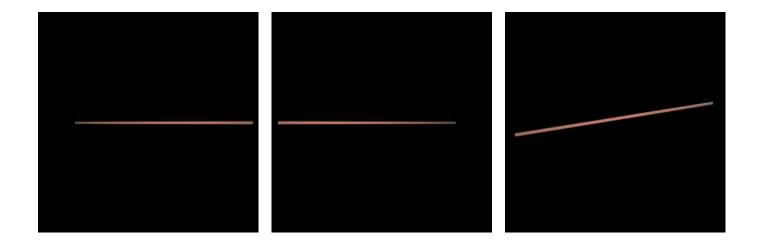

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3585.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Länge	2.400 mm
Bemessungsstrom max.	363 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65°C Schienentemperatur und 35°C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	20 mm x 10 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	19.35
Kupferanteil (kg/Stück)	0.7

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177686564
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

### Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3