

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3586.020

Sammelschiene CUPONAL

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [ittel.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3586.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.

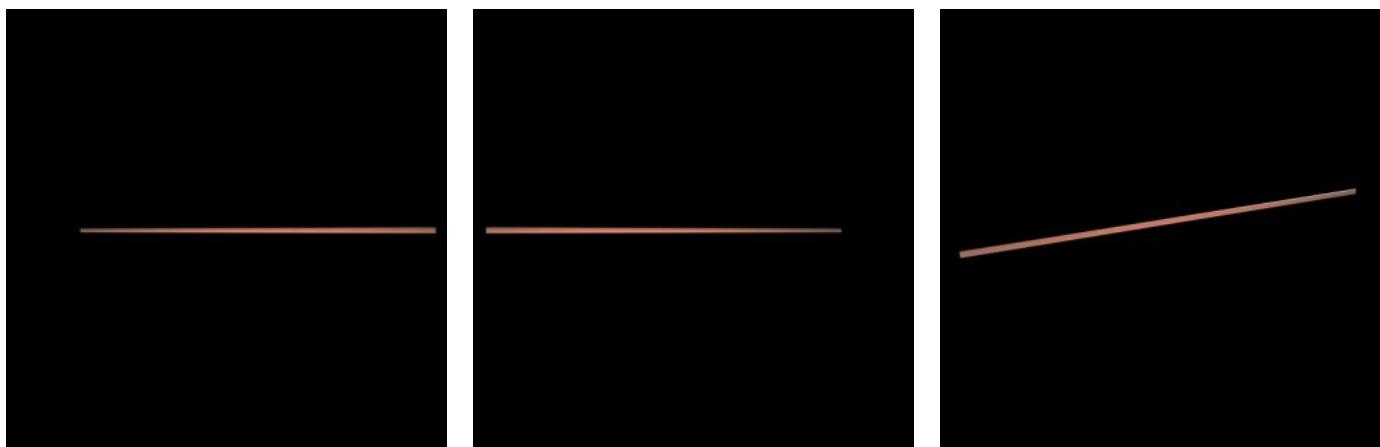

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3586.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Länge	2.400 mm
Bemessungsstrom max.	493 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	30 mm x 10 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	26.85
Kupferanteil (kg/Stück)	1.05

Eigenschaften

Zolltarifnummer 74071000

EAN 4028177686588

ETIM 9 EC001522

ETIM 8 EC001522

ECLASS 8.0 27370303

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK