


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

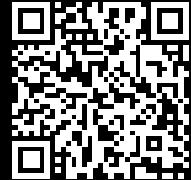

IT 3659.191

Server-Teleskopschienen

Stand: 04.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 3659.191 - Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	IT 3659.191
Ausführung	Für Ebenenabstand 573,65 - 701,65 mm
Produktbeschreibung	Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
Material	Stahlblech
Belastbarkeit	30 kg
Hinweis	Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT VX VX IT Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.82
Bruttogewicht	3.08
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177964938

ETIM 9 EC002620

ETIM 8 EC002620

ECLASS 8.0 27189261