


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

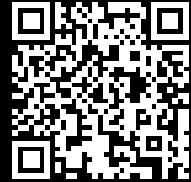

## HD 4000.075

## Feuerlöschgehäuse HD

Stand: 17.01.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# HD 4000.075 - Feuerlöschgehäuse HD

Wichtige Sicherheitseinrichtungen schnell erreichbar und hygienegerecht geschützt - das Feuerlöschgehäuse lässt sich direkt im Produktionsumfeld aufstellen

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.075
Produktbeschreibung	Dachneigung 30° nach vorne
Nutzen	Hygienische und strahlwassergeschützte Aufbewahrung von Feuerlöschern Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und effektive Reinigungsmöglichkeiten Einfache Entnahme des Feuerlöschers mit einer Hand durch Knebelgriff Schnelle Bestandsprüfung durch die integrierte Sichttür
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Griff und Verschluss: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Sichtfenster: Polycarbonat Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit Sichtfenster und eingesteckter Dichtung Türanschlag wechselbar Knebelgriff mit 3-Punkt-Verschluss-System
Abmessung	Breite: 390 mm Höhe vorne: 840 mm Höhe hinten: 1.010 mm Tiefe: 300 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 170 mm Sichtfensterhöhe: 670 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	20
Bruttogewicht	22

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 94032080

---

EAN 4028177918948

---

ETIM 9 EC000261

---

ETIM 8 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101