


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

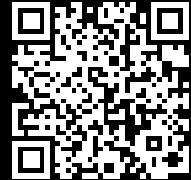

AS 4051.105

Arbeitsleuchte LED

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.105 - Arbeitsleuchte LED für WS 540

Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AS 4051.105 |
| Produktbeschreibung | Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung. |
| Nutzen | <p>Lichtstarke, blend- und flimmerfreie Beleuchtung, homogen und schattenfrei</p> <p>Auswählbare Farbtemperatur zwischen warmweiß, über neutralweiß bis tageslichtweiß fördert die Konzentrationsfähigkeit und mindert Ermüdungserscheinungen</p> <p>Ausgezeichnete Farbtreue und starker Kontrast</p> <p>Aluminium-Federarm mit 3D-Kopf-Gelenk, schwenkbar und feststellbar zur freien Positionierung der Lichtquelle</p> |
| Technische Daten | <p>Federarm: Länge 970 mm</p> <p>Farbwiedergabe: 94 – 98 Ra</p> <p>Abstrahlwinkel: 100°</p> |
| Material | <p>Leuchtengehäuse: Aluminium</p> <p>Entblendung: Macrolon</p> |
| Lieferumfang | <p>Arbeitsleuchte LED</p> <p>Inkl. Befestigungsmaterial</p> |
| Nennleistung | 26 W |
| Länge Anschlussleitung | 3 m |
| Anschlussmöglichkeiten | Steckernetzteil (CEE 7/16) mit AC-Adapter |
| Leuchtmittel | 84 SMD LEDs |

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Schutzklasse | III (SELV) |
| Lichtstrom | 2.930 lm |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.100 |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C...40 °C |
| Bemessungsbetriebsspannung | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Abmessung | Breite: 545 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 35 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2.5 |
| Bruttogewicht | 4.2 |
| Zolltarifnummer | 94054990 |
| EAN | 4028177957466 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |