Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






AS 4051.124 Kippsicherung

Stand: 10.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4051.124 - Kippsicherung

Variabel verstellbare Stütze zur Vermeidung der Kippgefahr bei einseitiger Belastung. Passend für Geräteträger links, rechts und Befestigungsstrebe, vertikal.

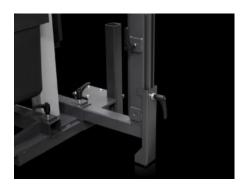

Eigenschaften

| AS 4051.124 Variabel verstellbare Stütze zur Vermeidung der Kippgefahr bei einseitiger Belastung. Passend für Geräteträger links, rechts und Befestigungsstrebe, vertikal. Stahl RAL 7016 Inkl. Befestigungsmaterial Max. Tragkraft 70 kg |
|--|
| einseitiger Belastung. Passend für Geräteträger links, rechts und Befestigungsstrebe, vertikal. Stahl RAL 7016 Inkl. Befestigungsmaterial |
| RAL 7016 Inkl. Befestigungsmaterial |
| Inkl. Befestigungsmaterial |
| |
| Max. Tragkraft 70 kg |
| |
| 4051.100 |
| 4051.102 |
| 4051.103 |
| 4051.106 |
| Breite: 56 mm |
| Höhe: 255 mm |
| Tiefe: 37 mm |
| 1 Stück |
| 0.8 |
| 1 |
| |
| |

© Rittal 2025

Eigenschaften

EAN

4028177963542

© Rittal 2025 3