


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

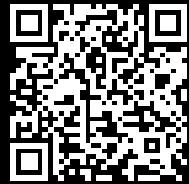

AS 4055.070

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 -  
M63

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.070 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.070
Ausführung	Dieses Set enthält die Standardblechlocher M16 bis M63.
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze, gerade 7 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung Hydraulikschaube Ø 19 mm Hydraulikschaube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm

# Eigenschaften

Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm
Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.3
Bruttogewicht	5.34
Zolltarifnummer	82034000
EAN	4028177807945
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046