
 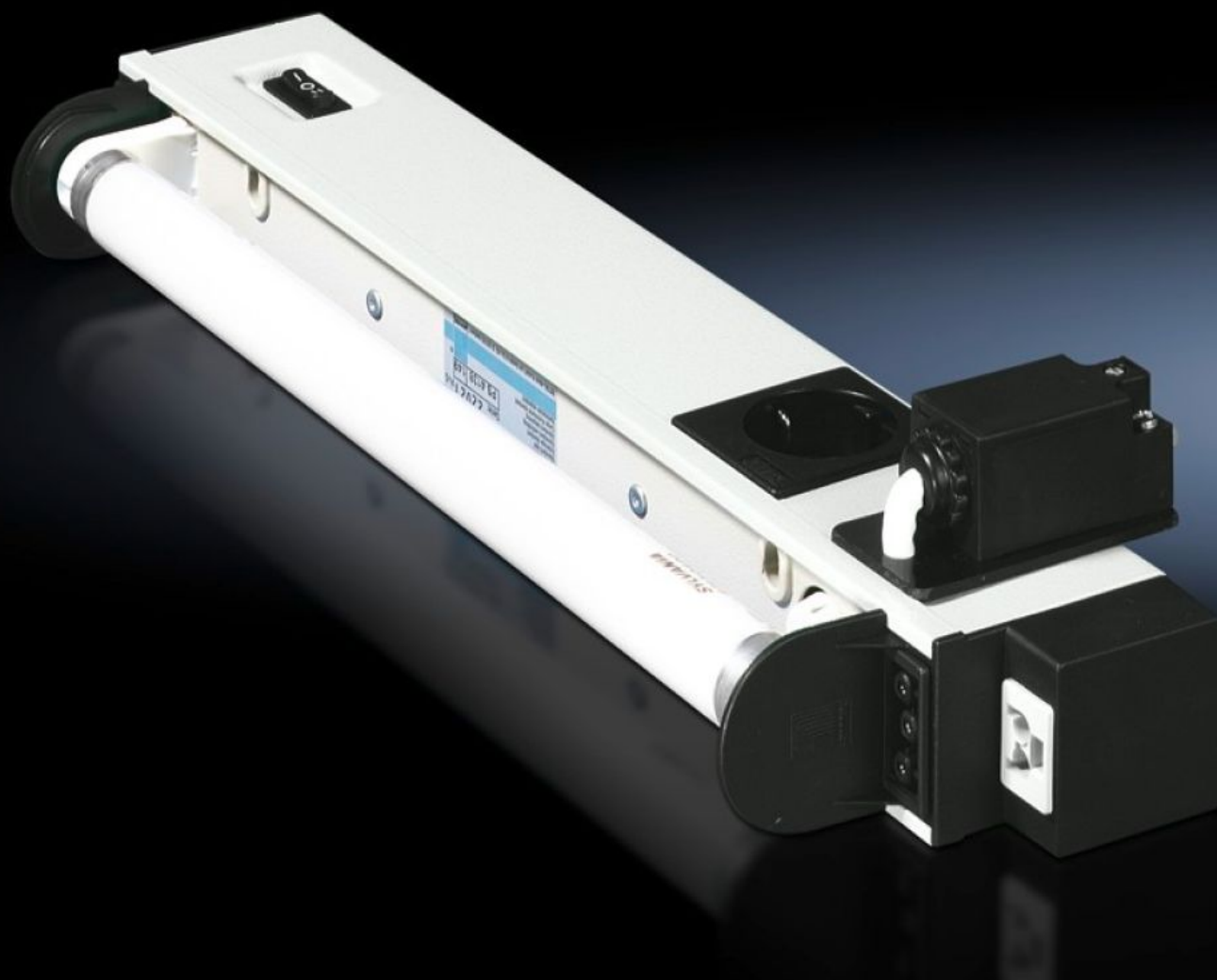


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 4138.190 Standardleuchte

Stand: 01.01.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4138.190 - Standardleuchte

Versorgungsspannung: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Eigenschaften

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                               | SZ 4138.190                                                                                                                                                                                                         |
| Ausführung                                                | mit Türpositionsschalter                                                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang                                              | Standardleuchte<br>Leuchtmittel<br>Inkl. Befestigungsmaterial<br>Integrierter Türpositionsschalter                                                                                                                  |
| Nennleistung                                              | 18 W                                                                                                                                                                                                                |
| Vorschaltgerät                                            | Magnetisches Vorschaltgerät                                                                                                                                                                                         |
| Anschlussmöglichkeiten                                    | Einspeisung über Steckverbinder<br>Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)                                                                                                                                |
| Integrierter Türpositionsschalter                         | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittel                                              | Leuchtstofflampe, Sockel G13                                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse                                              | I (Schutzleiter)                                                                                                                                                                                                    |
| Schalter (Typ)                                            | Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter                                                                                                                                                                           |
| Leuchten-Montageart                                       | Verschrauben                                                                                                                                                                                                        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit<br>it Phase zu Erde     | 1500 V AC                                                                                                                                                                                                           |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit<br>it Phase gegen Phase | 500 V AC                                                                                                                                                                                                            |
| Bemessungsisolationsspannung                              | 500 V DC/1s                                                                                                                                                                                                         |
| Einbaumöglichkeiten                                       | TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt<br>TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel<br>TS<br>SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel<br>TS<br>SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt |

# Eigenschaften

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Abmessung                  | Breite: 682 mm<br>Höhe: 117 mm<br>Tiefe: 50 mm |
| Betriebstemperaturbereich  | -15 °C...45 °C                                 |
| Steckdosen                 | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)                     |
| Lagertemperaturbereich     | -20 °C...70 °C                                 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz                               |
| Ausführung Steckdose       | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)                     |
| Verpackungseinheit         | 1 Stück                                        |
| Nettogewicht               | 2.02                                           |
| Bruttogewicht              | 2.22                                           |
| Zolltarifnummer            | 94054990                                       |
| EAN                        | 4028177320727                                  |
| ECLASS 8.0                 | 27189241                                       |

# Approbationen

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---------------------------------------------------|