
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



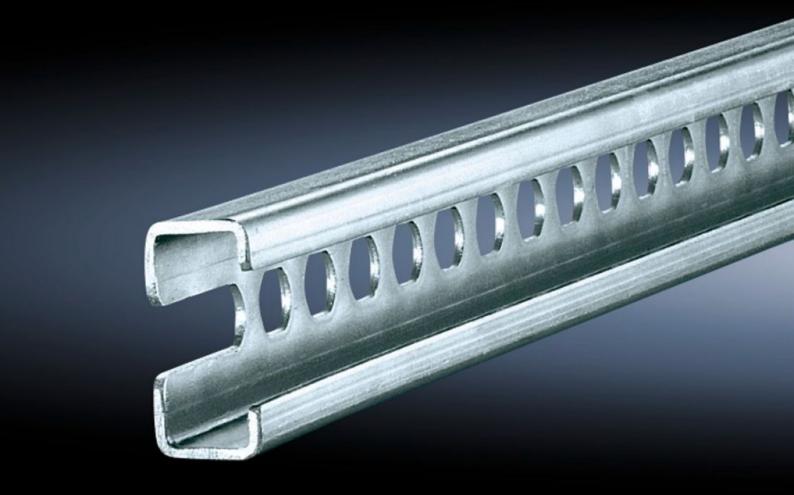

SZ 4943.000 C-Profilschienen 30/15

Stand: 05.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 4943.000 - C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil bzw. am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.





Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SZ 4943.000 |
|---------------------|--|
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Länge | 455 mm |
| Einbaumöglichkeiten | Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Tiefe unten (ohne Montageplatte) und oben über Aufrastmutter 8800.808 Am horizontalen TS Schrankprofil In der Breite oder Tiefe des AX 3-teilig. Je nach Einbausituation muss die Schiene auf das gewünschte Maß gekürzt werden. |
| Passend für | Gehäusetyp: VX TS Wandgehäuse AX, 3-teilig Breite/Tiefe: 500 mm |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Nettogewicht | 1.8 |
| | |

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,2 kg CO2 eq (Cat B) |
|-------------------------|--|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177114579 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ETIM 8 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |

© Rittal 2025 3