
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



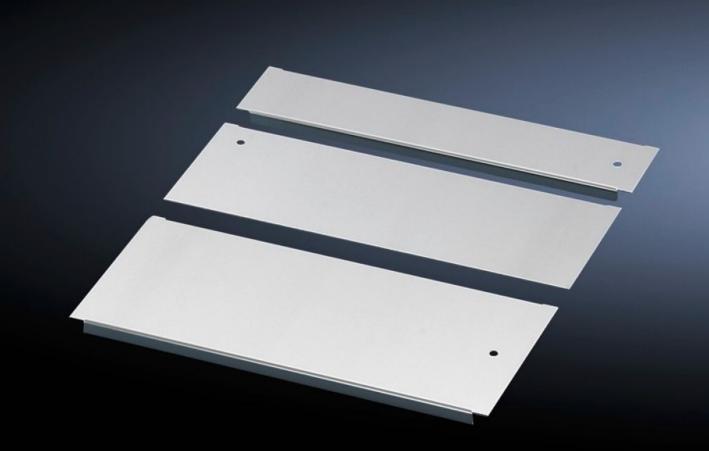

## CM 5001.217 Bodenblech

Stand: 27.10.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## CM 5001.217 - Bodenblech für TP

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CM 5001.217
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden. Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TS CM TP Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.939
Bruttogewicht	0.94
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177523210
E-Number Sweden	E3404485
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025