


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

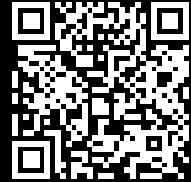

## CM 5001.240

### Bodenblech

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CM 5001.240 - Bodenblech für TP

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CM 5001.240
Ausführung	Schiebeblech
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden. Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 150 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TS CM TP Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.35
Bruttogewicht	1.36
Zolltarifnummer	72092690
EAN	4028177681248
E-Number Sweden	E7239583
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189261