


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

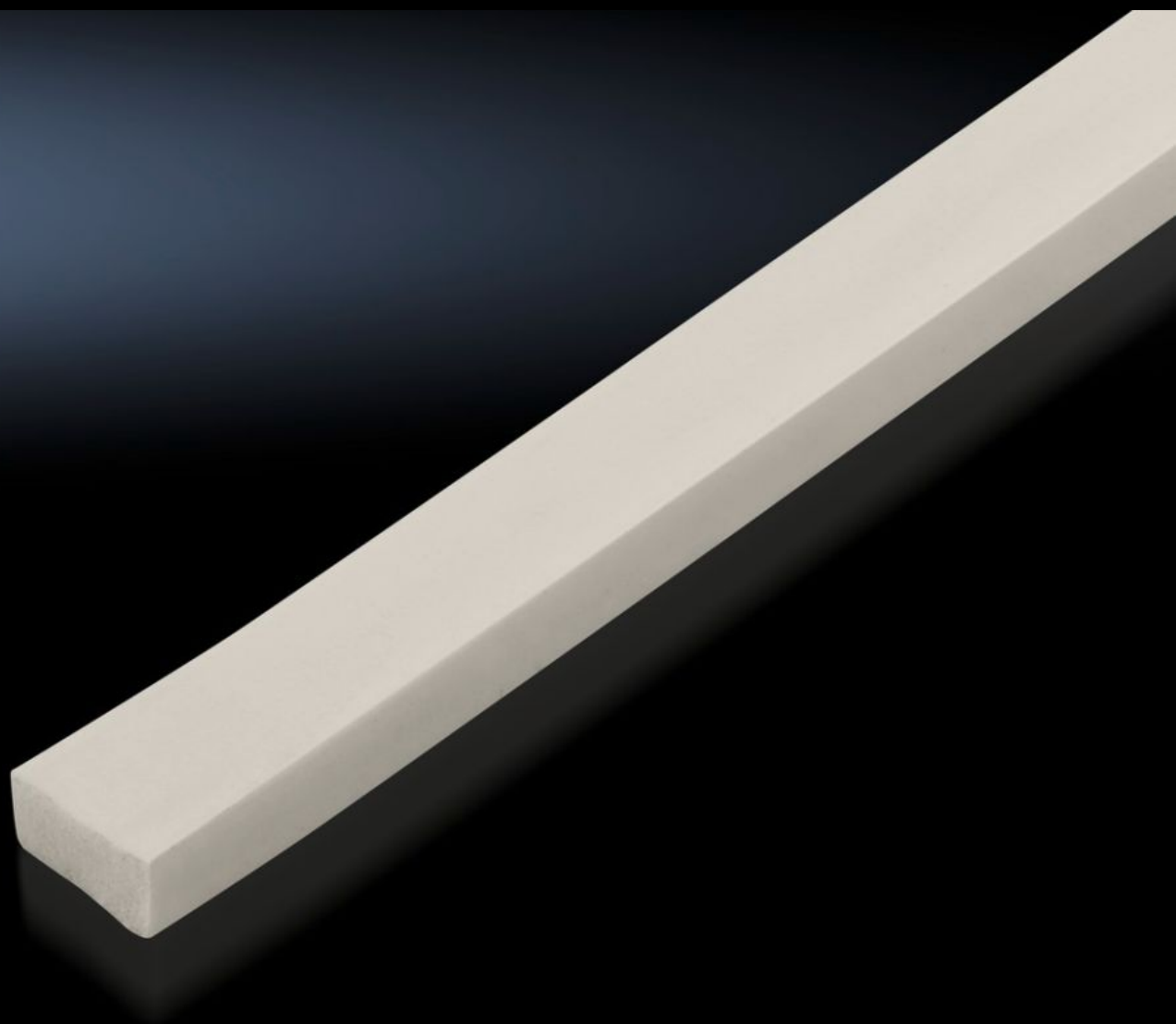

undefined 5001.380 Silikon-Dichtung

Stand: 30.04.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 5001.380 - Silikon-Dichtung

Zum Austausch einer beschädigten PU-Dichtung. Damit wird eine höhere Beständigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel erreicht.

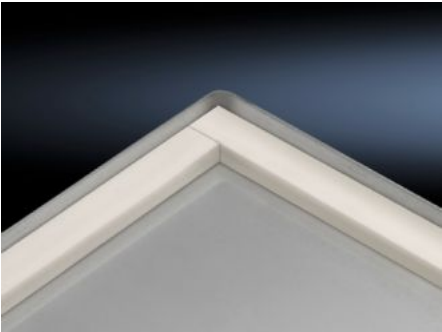

Eigenschaften

Best.-Nr.	5001.380
Produktbeschreibung	
Technische Daten	Silikonschaumprofil Rolle a 25 m, 15 x 7 mm
Material	Silikon-Schaumprofil
Farbe	weiß
Länge	25 m
Montagehinweis	Die eingeschäumte PU-Dichtung ist rückstandsfrei zu entfernen und die Oberfläche zu reinigen. Die selbstklebende Silikon-Dichtung muss passgenau angedrückt werden. Dabei sollte der obere, waagerechte Dichtstreifen die senkrechten Streifen ohne Spalt überragen.
Abmessung	Breite: 15 mm Höhe: 7 mm Länge: 25 m
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,6 kg
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177670839

Eigenschaften

ETIM 7.0	EC002328
ECLASS 8.0	23070000