
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



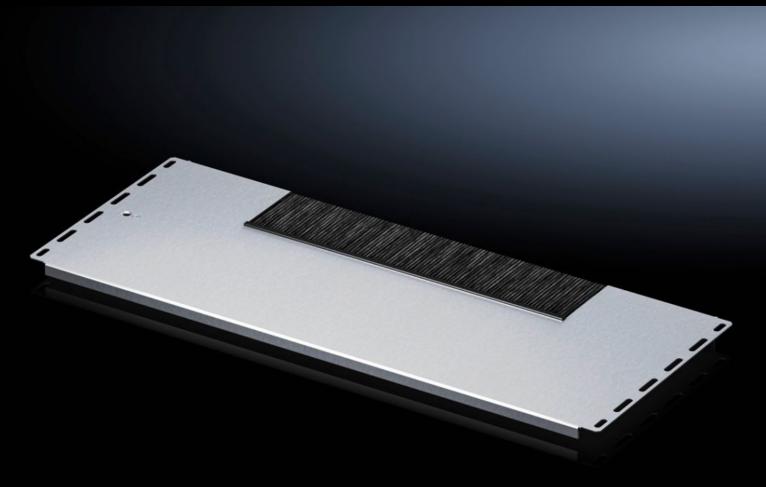

VX 5301.333

Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 5301.333 - Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.333
Ausführung	einteilig, mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung	Zur gezielten Kabeleinführung von unten.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Modulblech: verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Hinweis	Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.82
Bruttogewicht	2.06
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

© Rittal 2025

Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177950856
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

VX IT Bodenblech-Modul Art.-Nr. 5301.333

VX IT Bodenblech-Modul zur Kabeleinführung mit Bürste für VX, VX IT

Tiefe: 237,5 mm,

für Schrankbreite: 800 mm,

Modulblech: Stahlblech, verzinkt

Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei

© Rittal 2025