


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

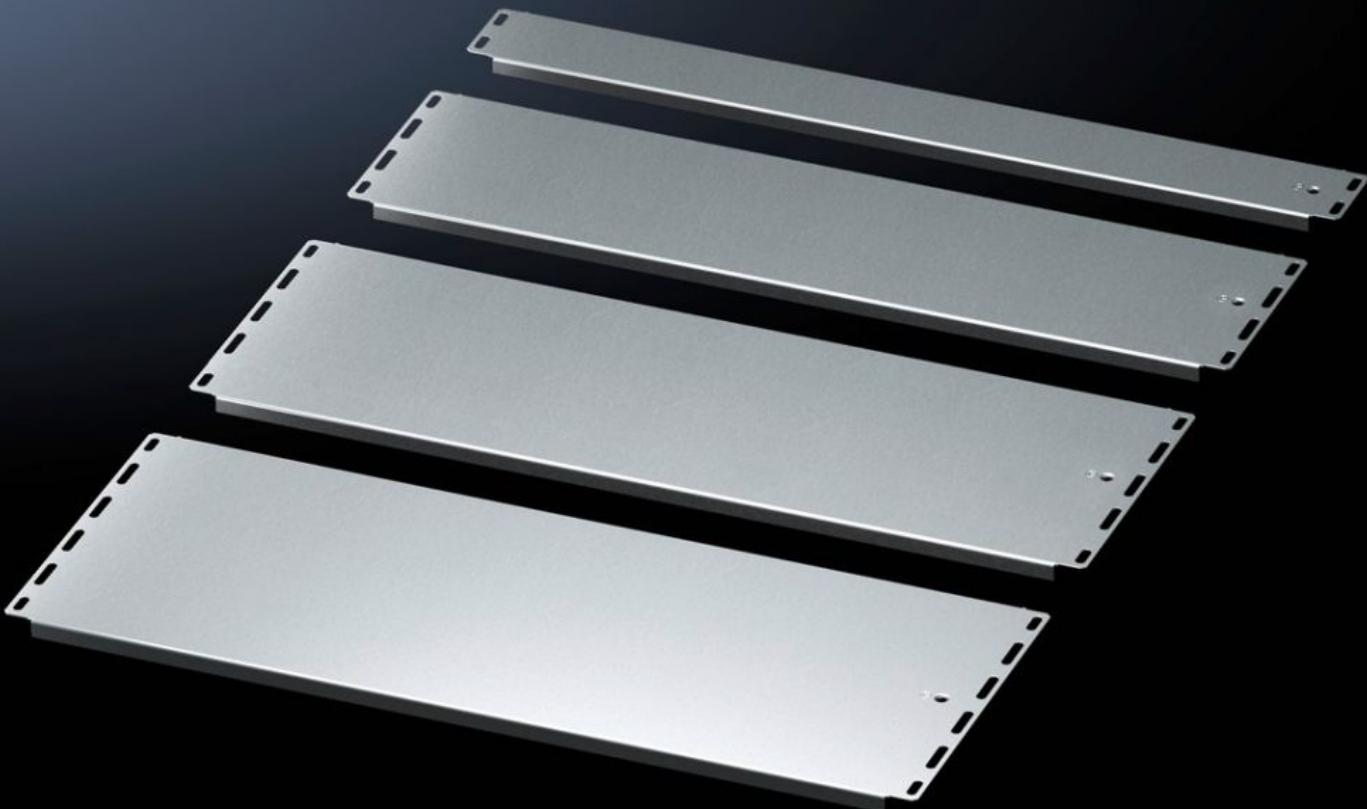

## VX 5301.338

Bodenblech-Set, mehrteilig,  
geschlossen

Stand: 15.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.338 - Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.338
Produktbeschreibung	Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
Nutzen	Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech-Set Dichtungsband Inkl. Befestigungsmaterial 2 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm 1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 275 mm 1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 600 mm Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.4
Bruttogewicht	5.64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,5 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

# Eigenschaften

---

EAN 4028177950900

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261