
Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.

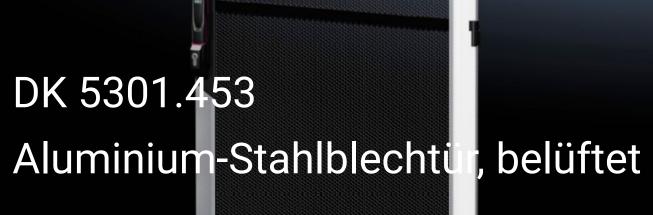



Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

RITTAL

DK 5301.453 - Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.453
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Belüftungsgitter: Stahlblech Profil vertikal: Aluminium, eloxiert Profil horizontal: Aluminium, lackiert
Farbe	Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal, Belüftungsgitter: RAL 9005 Profil vertikal: silberfarben
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 180°, montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°- Anreihscharnier benötigt

© Rittal 2025

Eigenschaften

Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
	Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Breite: = 800 mm
	Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.6
Bruttogewicht	10.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177955073
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3