


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

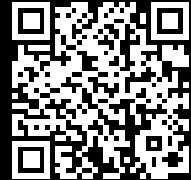

**DK 5301.561**

**Stahlblechtür, einteilig belüftet**

Stand: 21.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



# DK 5301.561 - Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.561
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 130°, innenliegend montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

# Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 600 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12,2 kg
Bruttogewicht	13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm