


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

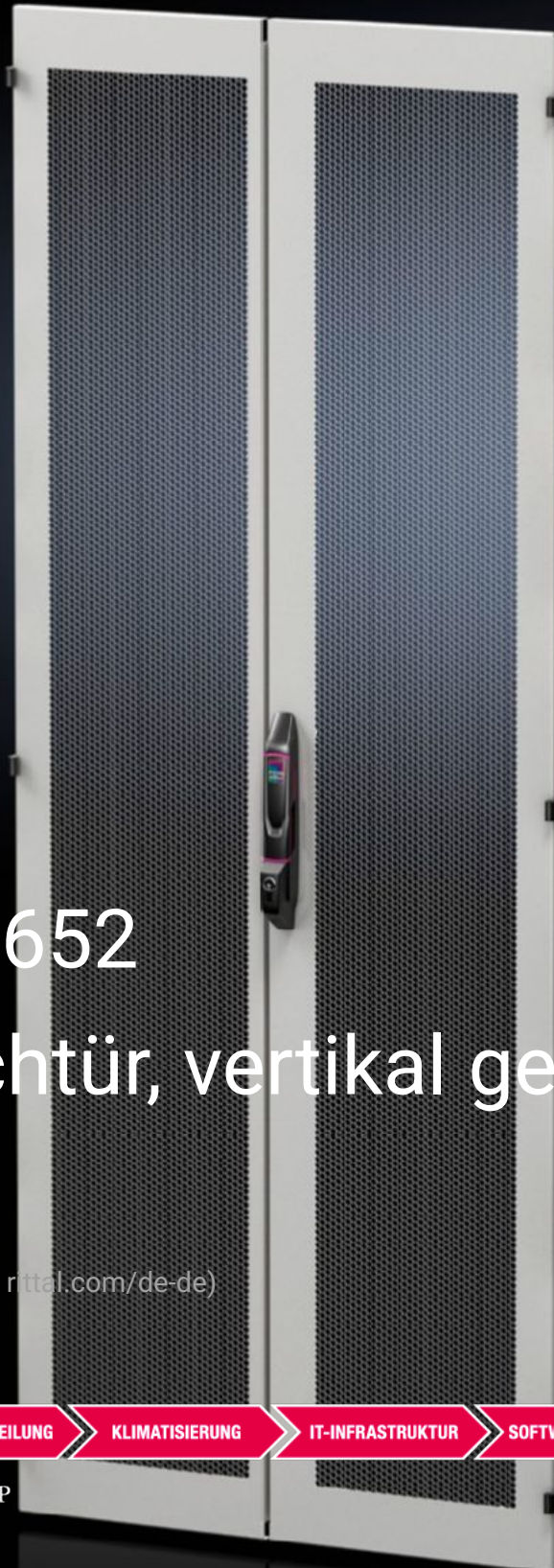

## DK 5301.652

## Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet

Stand: 07.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.652 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.652
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°

# Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusotyp: VX IT Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15 kg
Bruttogewicht	15,8 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT, zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, für Schrankhöhe: 2.000 mm