


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

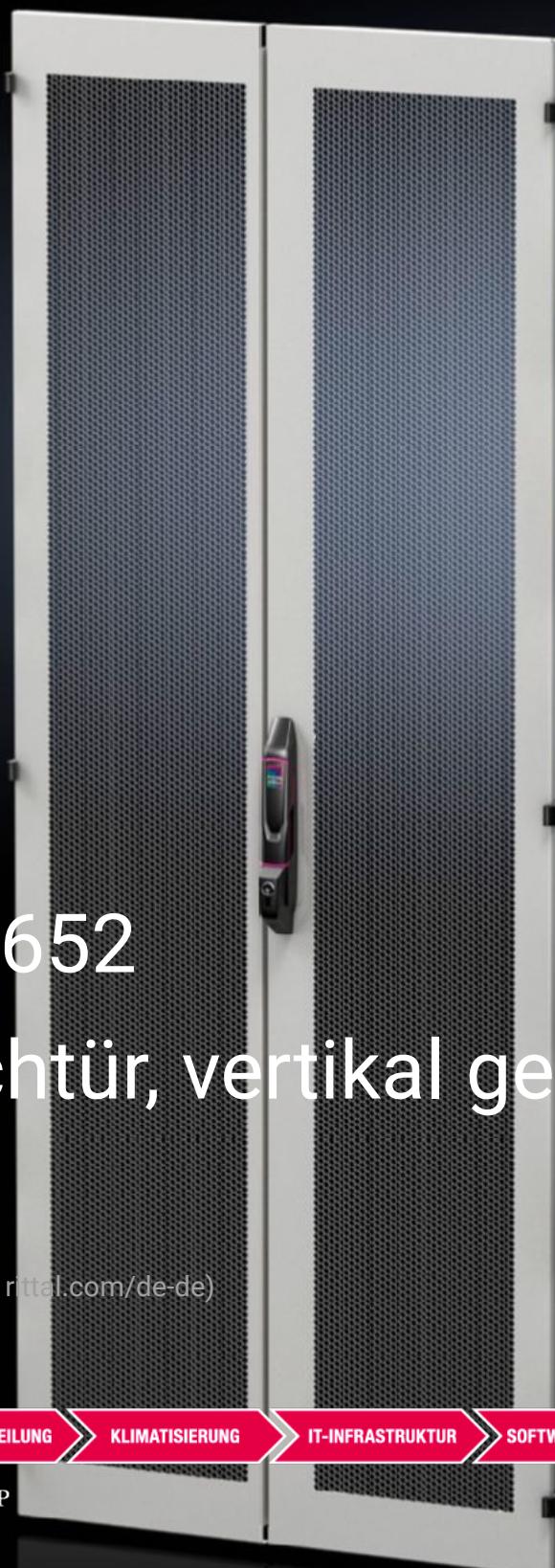

DK 5301.652

Stahlblechtür, vertikal geteilt,  
belüftet

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# DK 5301.652 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.652
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°

# Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15
Bruttogewicht	15.8
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177955141
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204