


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

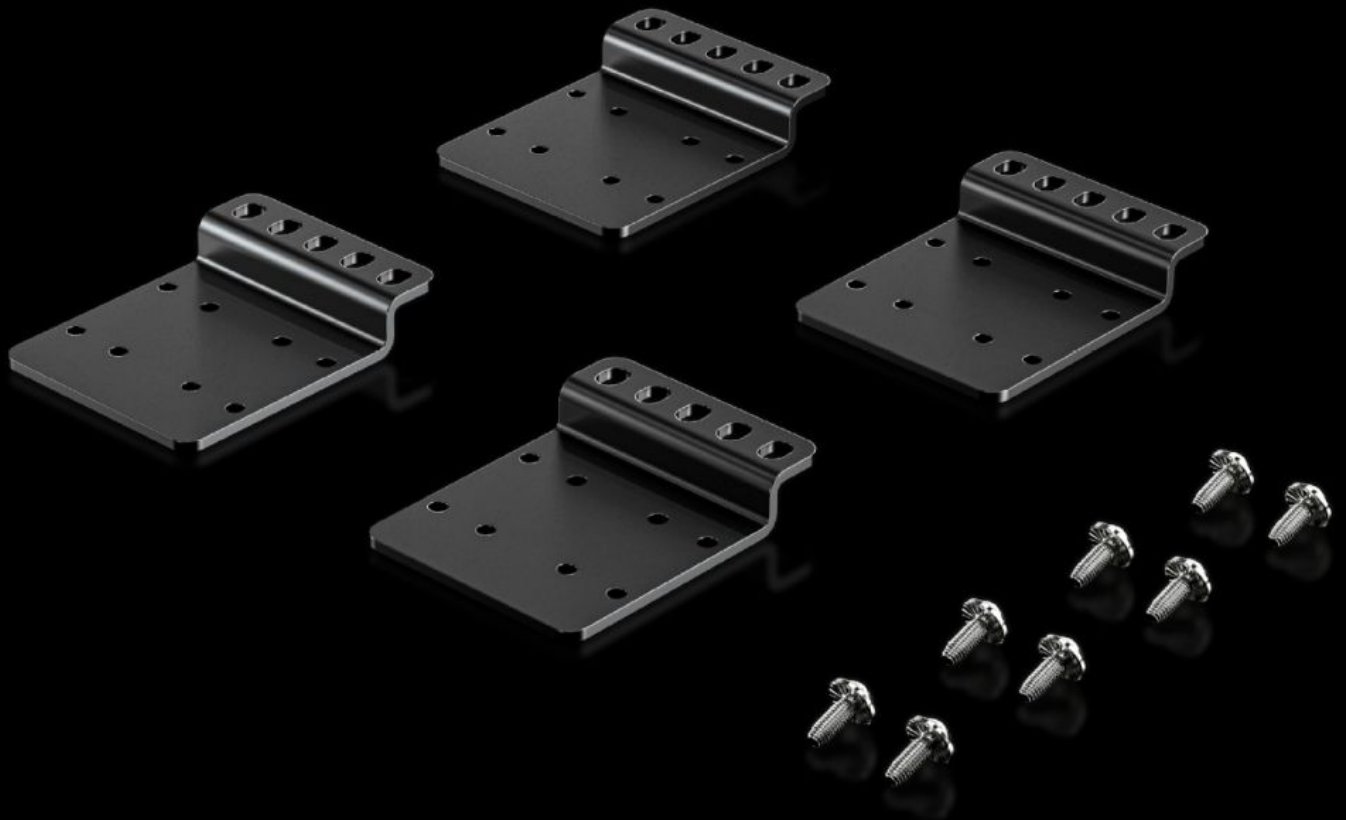

VX 5302.110 Montagewinkel

Stand: 14.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.110 - Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen

Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 5302.110 |
| Ausführung | für VX IT 19"-Profilschiene standard |
| Produktbeschreibung | Zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken. |
| Nutzen | Ein Potenzialausgleich der Profilschienen erfolgt direkt über die Befestigung |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für | Breite: = 600 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 0,6 kg |
| Bruttogewicht | 0,62 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, standard, in VX IT Netzwerk-/Serverschränken. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit Breite 600 mm, direkt am Rahmengerüst |

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung