


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

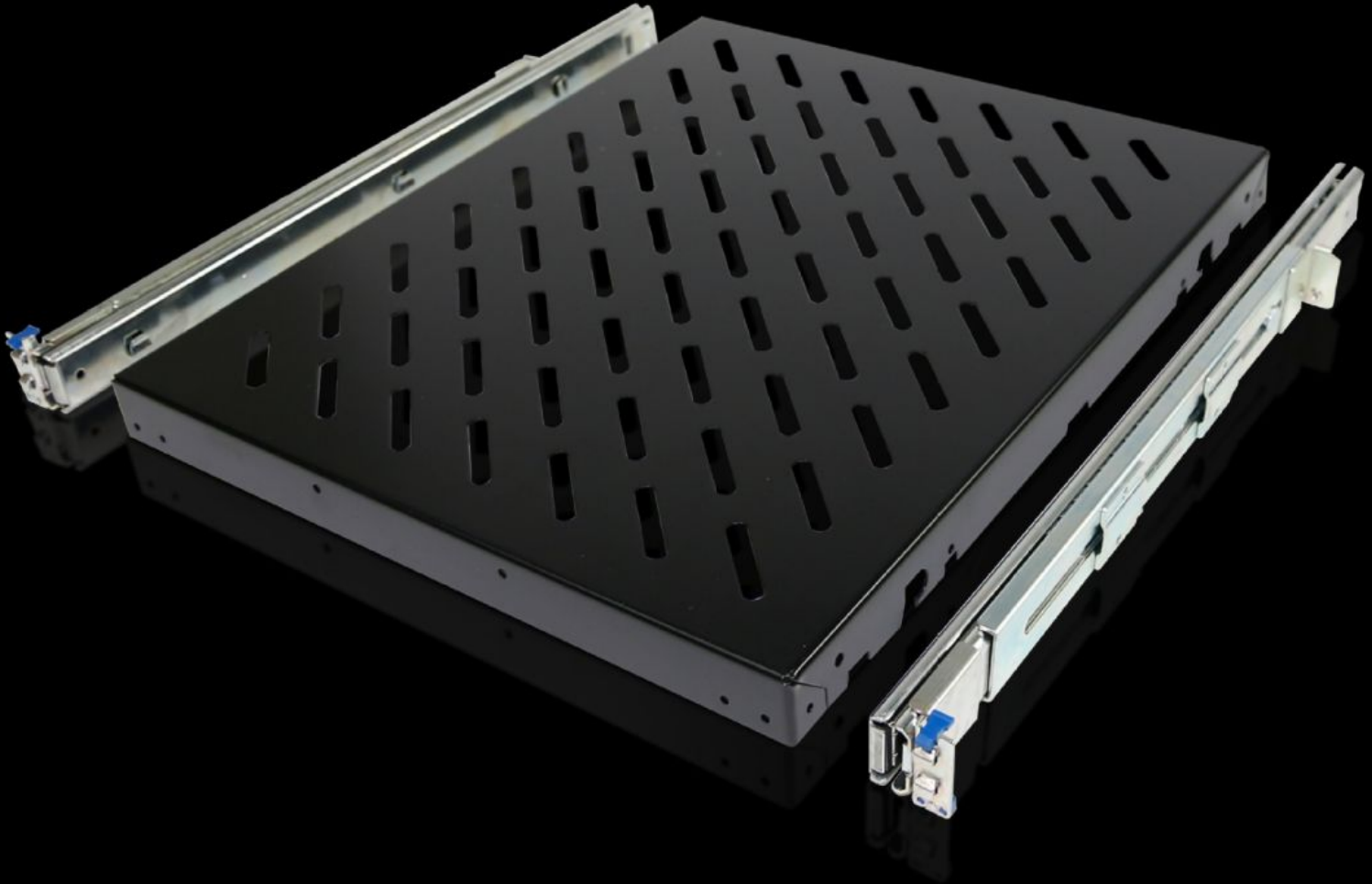

## DK 5501.675 Geräteboden, ausziehbar

Stand: 30.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.675 - Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.675
Produktbeschreibung	Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Selbstsichernd Vollauszug
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Boden: lackiert Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Geräteboden, gelocht Teleskopschiene mit Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial
Einsatzgebiete	Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 50 kg.
Belastbarkeit	50 kg

# Eigenschaften

Abmessung	Breite: 419 mm Tiefe: 500 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,9 kg
Bruttogewicht	6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BHT: 419x1 HEx500 mm, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm

## Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.  
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.  
Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für 19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.  
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.  
Einhängen, ausziehen, einrasten.  
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung

der Klimatisierung im Gehäuse.

Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug ist möglich.

Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 50 kg,  
Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech

Oberfläche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.675