
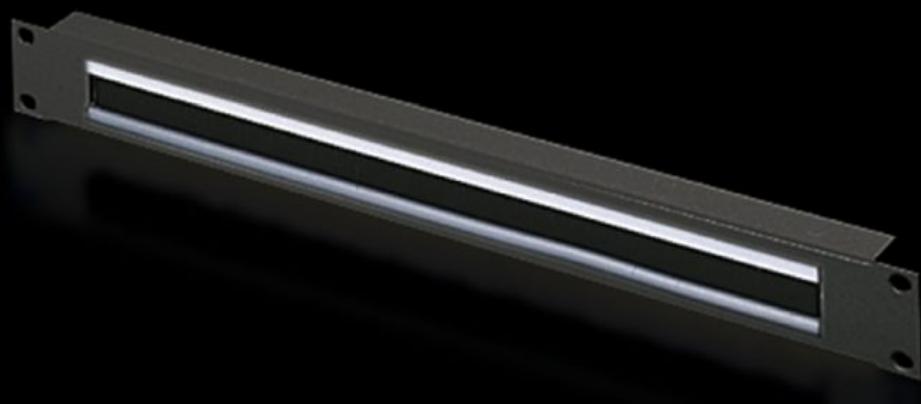


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

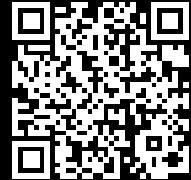

DK 5502.255

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste

Stand: 01.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.255 - Kabdeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

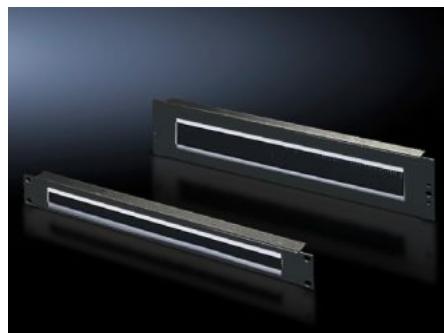

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.255
Produktbeschreibung	Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Einsatzgebiete	Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Montageausschnitt	Breite: 390 mm Höhe: 20 mm
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.2
Bruttogewicht	0.486

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177679368

E-Number Sweden E7239792

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604