


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

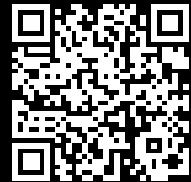

**DK 5502.530**

**Bodenblech**

Stand: 22.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**

**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# DK 5502.530 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.530
Ausführung	Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6,356 kg
Bruttogewicht	6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Bodenblech-Set, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 800x800 mm, für TS IT, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt

# Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set,  
Art.-Nr. 5502.530

Bodenblech geschlossen,  
mit Schiebeblech, mehrteilig,  
BxT: 800x800 mm,  
für TS IT, TX CableNet  
Stahlblech, verzinkt