
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



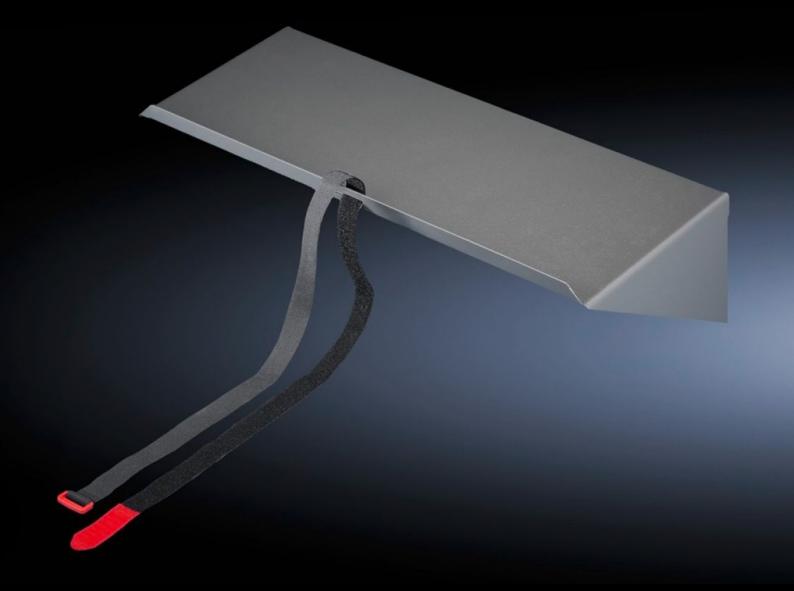

# IW 6902.950 Boden

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### IW 6902.950 - Boden für Türrohrrahmen

Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	IW 6902.950	
Produktbeschreibung	Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmer von 600 mm breiten Schränken.	
Material	Stahlblech	
Oberfläche	Lackiert	
Farbe	RAL 7015	
Lieferumfang	Haltegurt Befestigungsmaterial Montagesteg	
Abmessung	Breite: 445 mm Höhe: 159 mm Tiefe: 230 mm	
Belastbarkeit	20 kg	
Hinweis	Die im Lieferumfang enthaltenen Montagestege sind passend für eine Türbreite von 600 mm	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	4.548	
Bruttogewicht	4.748	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)	
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert	
Zolltarifnummer	94039910	
EAN	4028177438729	

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3