


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

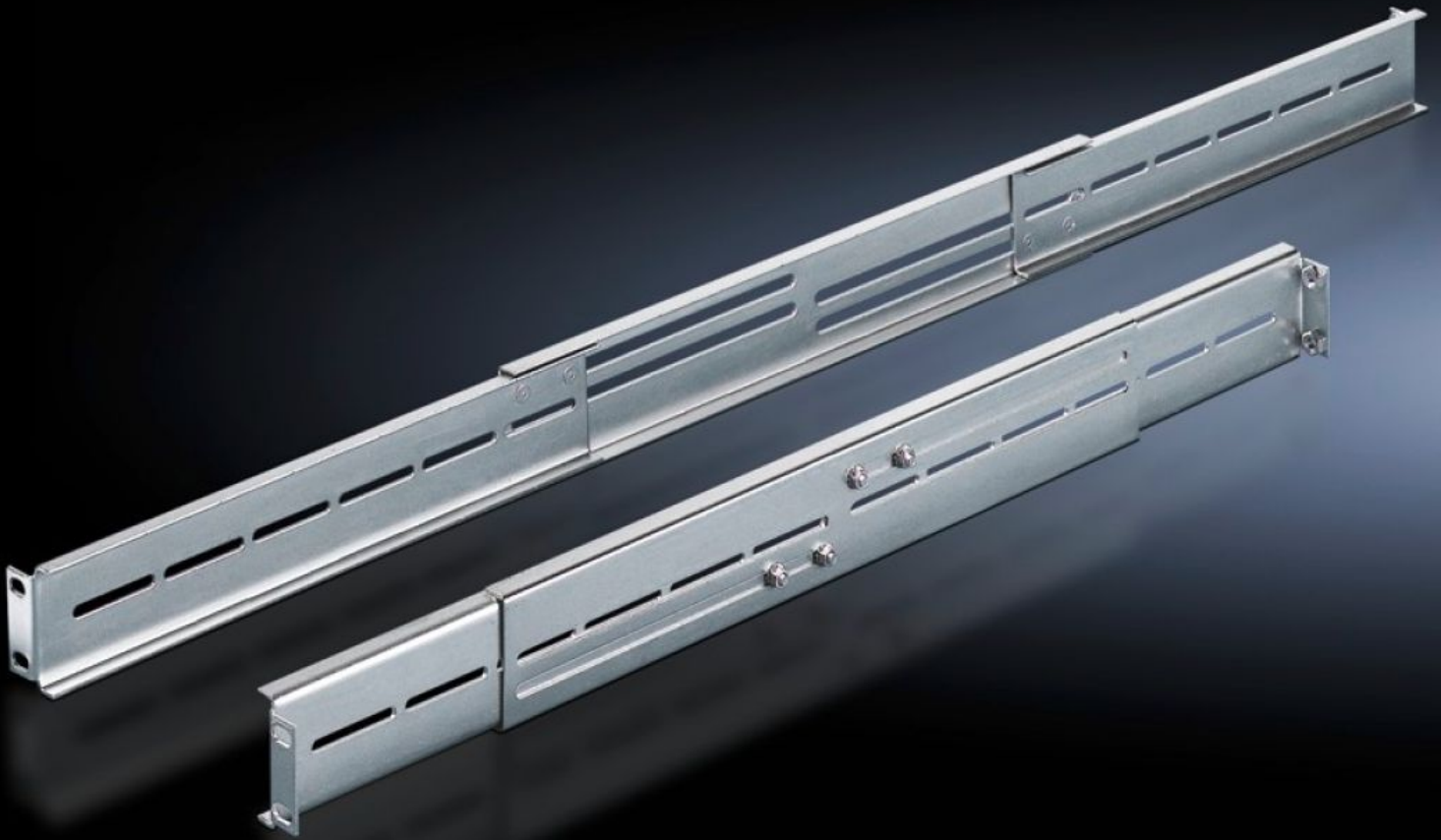

DK 7063.850

Einbausatz, tiefenvariabel

Stand: 12.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7063.850 - Einbausatz, tiefenvariabel für 19" Geräteböden

Einbausatz für Geräteböden und Schubladen, tiefenvariabel.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7063.850 |
| Produktbeschreibung | Der Einbausatz wird je nach Abstand der zwei 482,6 mm (19")-Ebenen in der Tiefe zwischen den L-förmigen Profilschienen oder 482,6 mm (19")-Montagerahmen verschraubt. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Ebenenabstand | 550 - 850 mm |
| Einbauabmessungen | Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19" |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1,852 kg |
| Bruttogewicht | 2,052 kg |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Einbausatz, für 482,6 mm (19") Geräteböden, tiefenvariabel, 19"-Ebenenabstand: 550-850 mm, Stahlblech, verzinkt |

Ausschreibungstext

Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, für Netzwerkschränke mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungs-,
ebenen

Die Serverschienen sind für den Bereich von
550 mm bis 850 mm stufenlos
tiefenverstellbar und werden zwischen zwei 482,6mm
19"-Befestigungsebenen montiert.

Material: Stahlblech

Oberfläche: chromatiert

Länge: 550 - 850 mm