

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7111.000 Kabelführungsbügel

Stand: 20.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

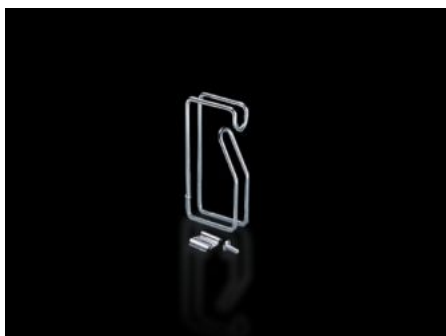

## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7111.000
Produktbeschreibung	Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 65 mm Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Gewicht/VE	1,26 kg
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.899
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177124905
E-Number Sweden	E7239798

# Eigenschaften

---

ETIM 7.0	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

---

## Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör

Material: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm