
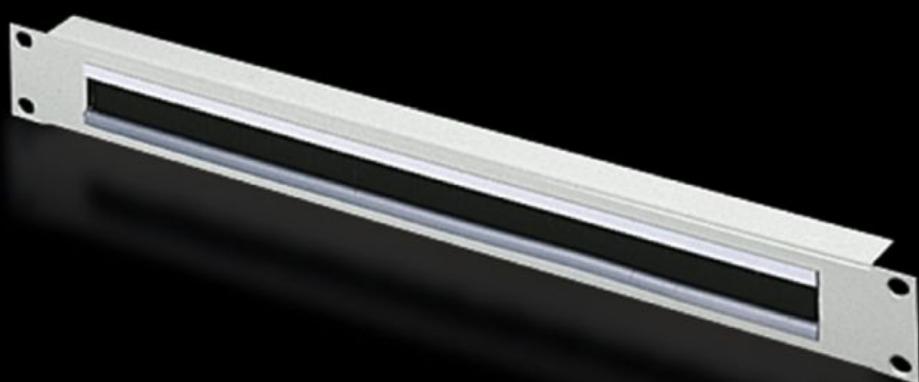


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

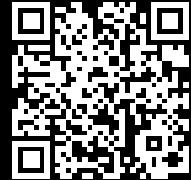

## DK 7140.535

### Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste

Stand: 31.01.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7140.535 - Kabdeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

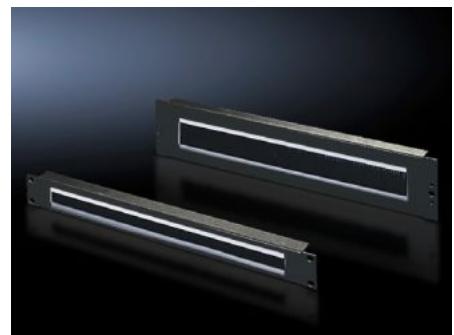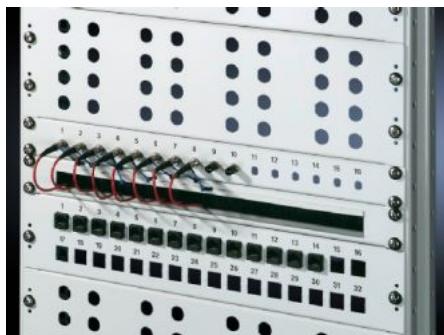

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7140.535
Produktbeschreibung	Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Einsatzgebiete	Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Montageausschnitt	Breite: 390 mm Höhe: 20 mm
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.43
Bruttogewicht	0.475

# Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177166608
E-Number Sweden	E7239716
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

## Ausschreibungstext

Kabeldurchführungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE

durch einen Ausschnitt (410 x 18 mm) werden  
die Kabel geführt. Der Ausschnitt besitzt  
einen Kantenschutz und einen  
Bürsteneinsatz als Staubschutz.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035