


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

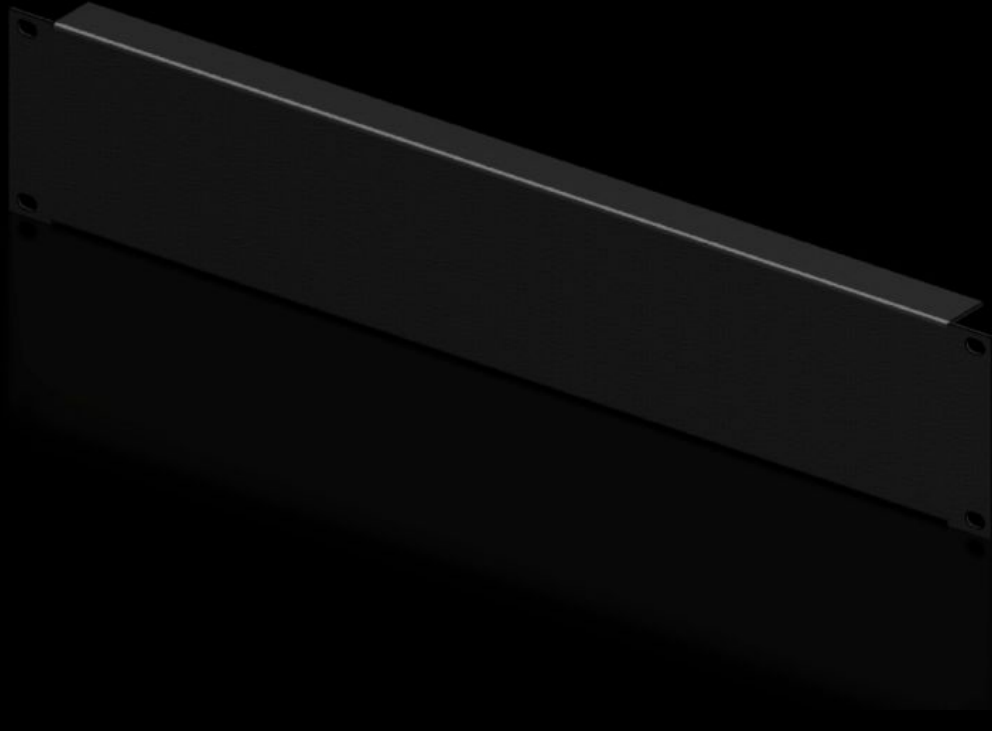

DK 7152.005 Blindpanel, 482,6 mm (19")

Stand: 26.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7152.005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")

Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7152.005 |
| Produktbeschreibung | Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 9005 |
| Aufbauhöhe | 88 mm |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Höheneinheiten | 2 HE |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1,092 kg |
| Bruttogewicht | 1,292 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000456 |
| ECLASS 8.0 | 27189217 |
| Produktbeschreibung | DK Blindpanel 482,6 mm (19"), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19")-Montageebene, 2 HE, Einbauhöhe: 88 mm |

Ausschreibungstext

Blindpanel 482,6 mm / 19" 2 HE

als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen
Bestückung.

Einbauhöhe: 88,2 mm, 2 HE

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 9005

Abmessungen (B x H x T):

483 mm x 88,2 mm x 23 mm