


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

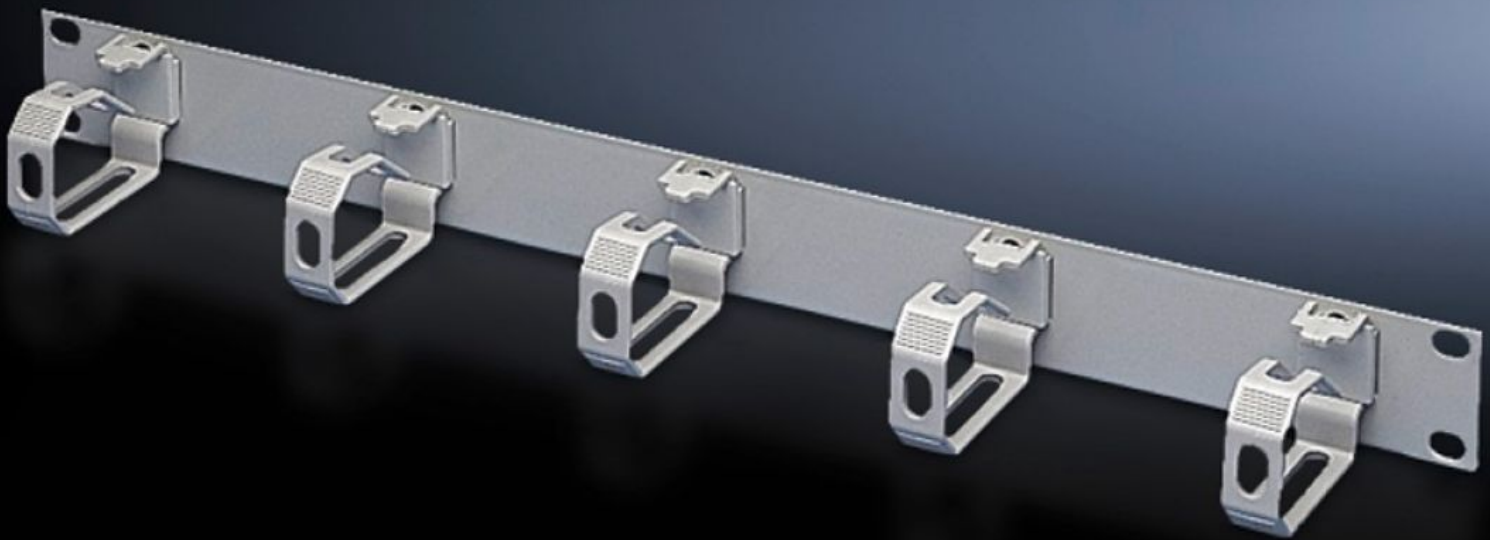

DK 7159.035 Rangierpanel

Stand: 21.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7159.035 - Rangierpanel mit Kunststoffbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7159.035
Produktbeschreibung	Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
Material	Panel: Stahlblech Bügel: Kunststoff UL 94-V0 Bügel: Polyamid
Lieferumfang	Rangierpanel Kabelführungsbügel (lose beigelegt)
Hinweis	Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Bügelabmessungen	Bügeltiefe: 70 mm Bügelhöhe: 44 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,477 kg
Nettogewicht	0.426
Bruttogewicht	0.46
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177166691
E-Number Sweden	E7239712
ETIM 7.0	EC000322

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400604

Ausschreibungstext

Rangierpanel 482,6 mm / 19", 1 HE

mit Kabelführungsbügeln

zum horizontalen rangieren der Patch-Kabel mit fünf Kabelführungsbügeln.

Material: Patch-Panel: Stahlblech, Bügel: Polyamid

Farbe: RAL 7035