


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

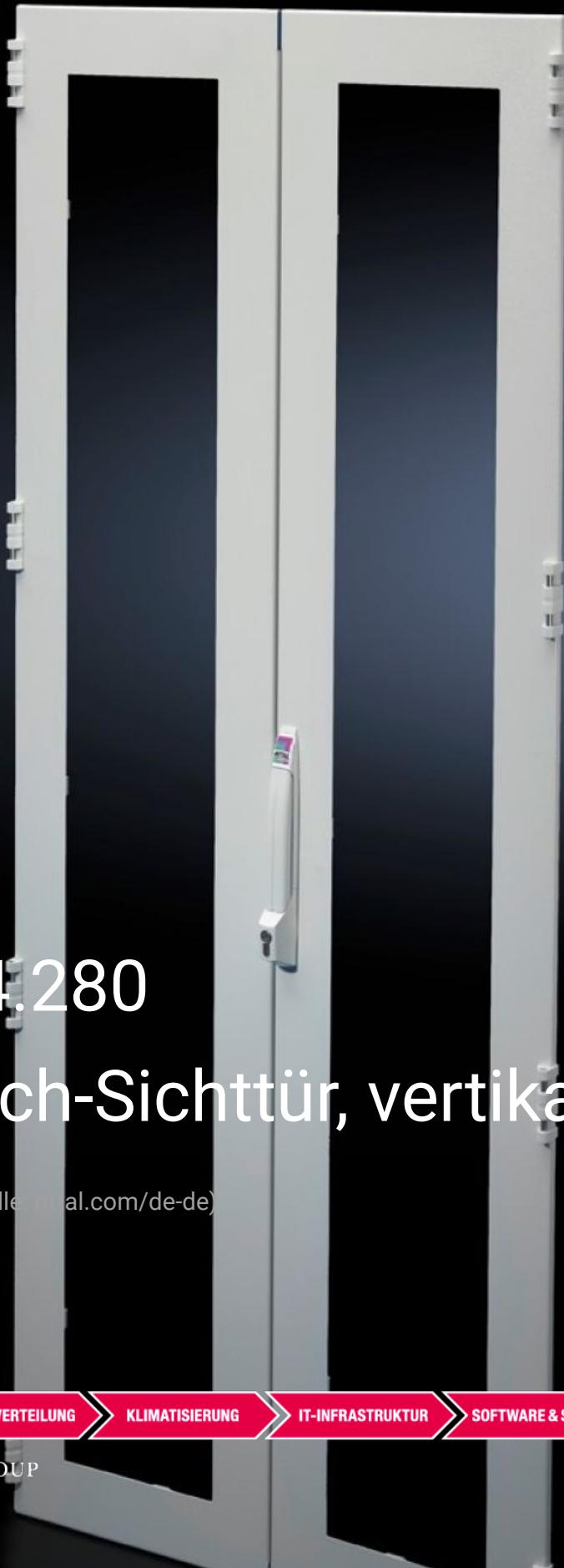

DK 7824.280

Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt

Stand: 22.12.2025 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 7824.280 - Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für TS 8

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7824.280 |
| Produktbeschreibung | Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangenverschluss und Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen. Max. Türöffnungswinkel durch bereits integrierte 180°-Scharniere. |
| Material | Rahmen: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Höhe 2200 mm nicht mit Schwenkrahmen 45 HE kombinierbar. |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Passend für | Gehäusetyp: TS 8 Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 34 |
| Bruttogewicht | 35.4 |
| EAN | 4028177570924 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Ausschreibungstext

Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS

Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangenverschluss, Komfortgriff für DIN Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E, max. Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG, 3 mm, parsolgrau getönt

Farbe: RAL 7035

Schutzart: IP 55

Für Schränke (B x H): 800 x 2000 mm