


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

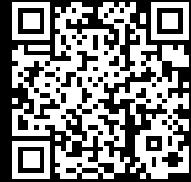

**DK 7825.361**

**Bodenblech-Module zur  
Kabeleinführung**

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.361 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.361
Produktbeschreibung	Zur einfachen, abgedichteten Kabeleinführung.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Verzinkt
Hinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TS VX SE TX CableNet Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.092
Bruttogewicht	1.24
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177233331
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet,  
Art.-Nr. 7825.361

Bodenblech-Modul,  
zur Kabeleinführung mit Bürste,  
für TS, TS IT, SE, TX CableNet  
Tiefe: 237,5 mm,  
für Schrankbreite: 600 mm,  
Modulblech: Stahlblech, verzinkt  
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei