


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

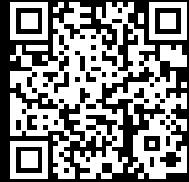

DK 7825.386

Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7825.386 - Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler für DK-TS

Bodenblech-Module, belüftet mit Luftmengenregler ermöglichen die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.386
Produktbeschreibung	Ermöglicht die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten. Individuell einstellbare Lamellen ermöglichen die Regelung der Lufteintrittsöffnung zwischen 10 % und 80 % freier Fläche. Ist der rückwärtige Raum des Schrankes mittels Bodenblechen geschottet, lässt sich der benötigte Luftvolumenstrom individuell regeln, die Verteilung des Luftstromes im Doppelboden den Erfordernissen je Schrank anpassen. Das Bodenblech-Modul lässt sich mit allen Bodenblechen beliebig kombinieren. Bodenblech-Modul inkl. kontaktierenden Befestigungsschrauben, eine zusätzliche Schutzleitermontage ist nicht notwendig.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Bodenblech-Module, belüftet Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.01

Eigenschaften

Bruttogewicht	3.21
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177551145
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)

Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in
Schränken der mit Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über mehrere
Belüftungslamellen, welche individuell eingestellt
werden können und so die zugeführte Luft
zielgerichtet einströmen lassen. Je nach
Öffnungsgrad lässt sich zus. der jeweils benötigte
Luftvolumenstrom regulieren. Die Belüftungsöffnung
lässt sich wahlweise zus. mit einer Filtermatte
bestücken.

Material: Stahlblech

Für Schrankbreite: 800 mm