


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

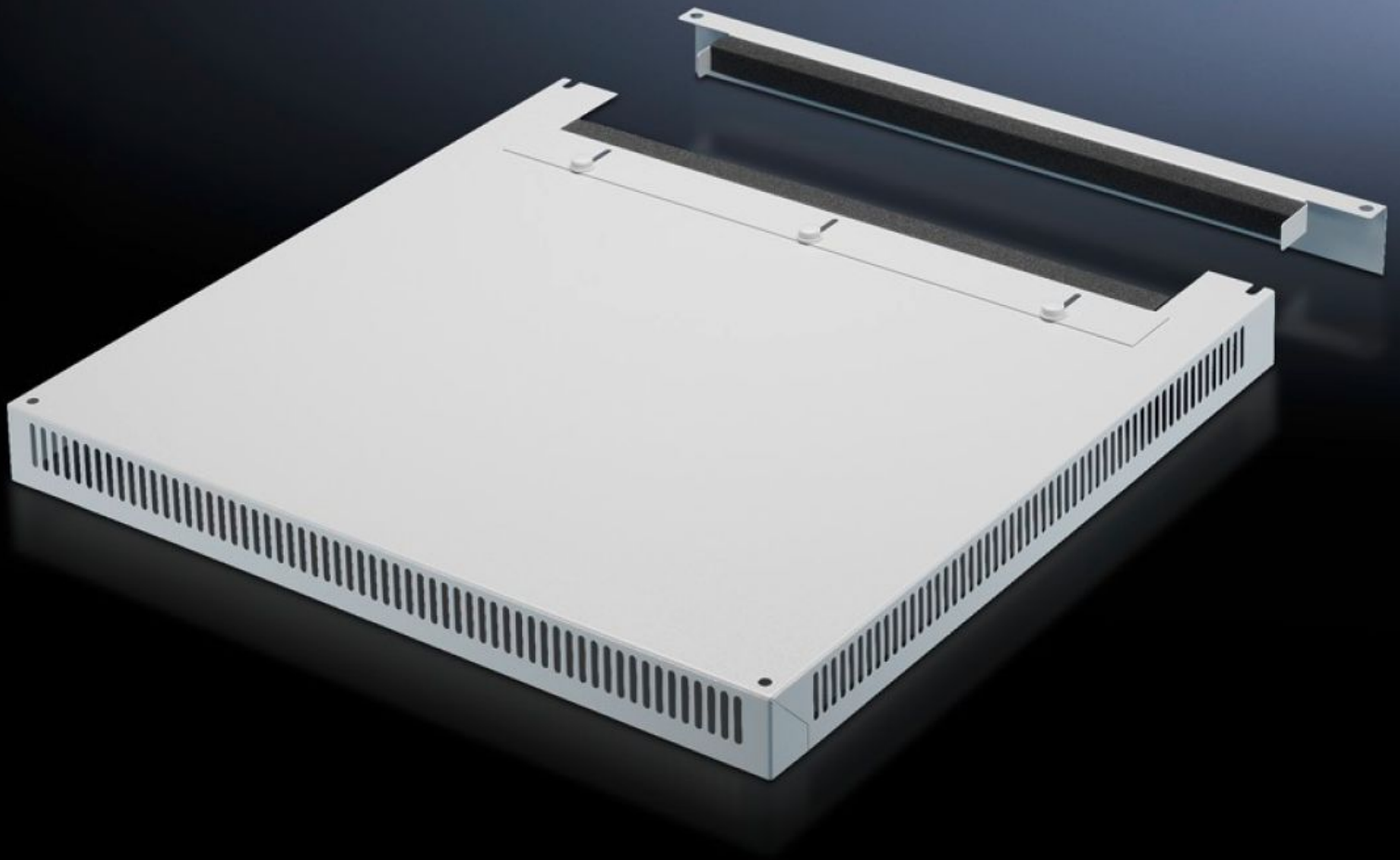

## DK 7826.689 Dachblech, belüftet

Stand: 04.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7826.689 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.689
Ausführung	Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT Breite: 600 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8,737 kg
Bruttogewicht	9,197 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeschreibung	DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung, mit umlaufenden Lüftungsschlitzen, BHT: 600x72x800 mm, 2-teilig

## Ausschreibungstext

Dachblech, belüftet, für TS, TS IT  
für BxT 600x800 mm  
zweiteilig

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 600 mm x 0 mm x 800 mm