
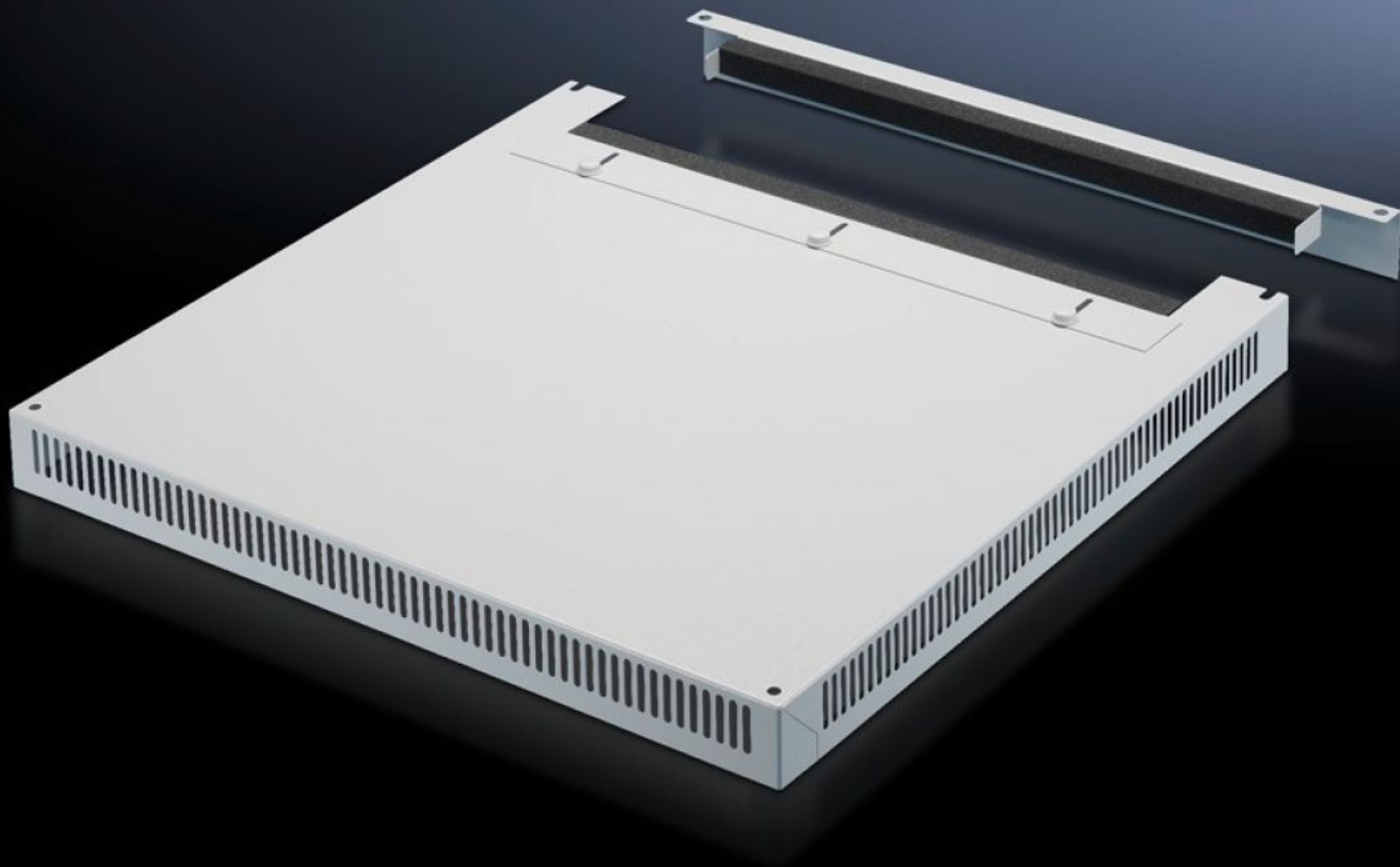


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

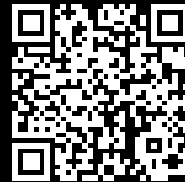

DK 7826.809

Dachblech, belüftet

Stand: 22.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7826.809 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.809
Ausführung	Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	10,7 kg
Bruttogewicht	14,5 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeschreibung	DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung, mit umlaufenden Lüftungsschlitzen, BHT: 800x72x1000 mm, 2-teilig

Ausschreibungstext

Dachblech zur Kabeleinführung, für TS, TS IT
belüftet

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm