


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

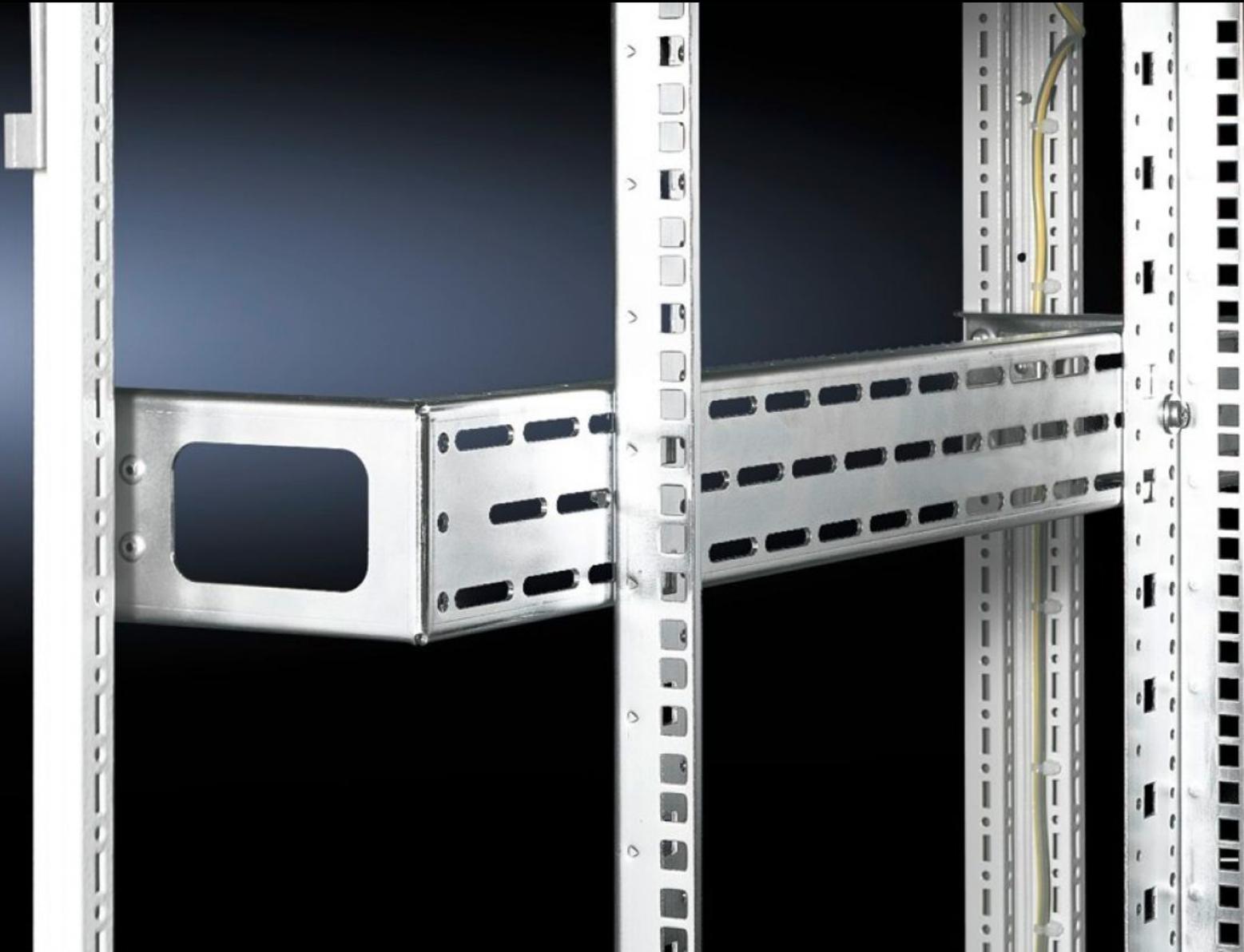

DK 7827.000

Tiefenstreben als Einbausatz

Stand: 02.08.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.000 - Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")

Bestehend aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7827.000 |
| Produktbeschreibung | Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz besteht aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen. Eine VE ist ausreichend, um eine oder zwei zöllige Befestigungsebenen aufzubauen. Für extrem schwere Einbauten wird empfohlen, eine zusätzliche Tiefenstrebe mittig einzusetzen. Der frontseitige Ausbruch erleichtert die Kabelführung bei einem Komplettausbau. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für | Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 6.72 |
| Bruttogewicht | 7.074 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177231375 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Ausschreibungstext

DK-TS Tiefenstrebe

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm